

Catena dritta a maglie lunghe

Acc

CHN

A norma NFE26020 e DIN5685C

- Catena in acciaio zincato venduta in scatola (Chainbox)

Applicazioni


- Attrezzatura, messa in sicurezza, segnaletica...

Info.

- Da non utilizzarsi in nessun caso come catena di sollevamento



NUOVO!

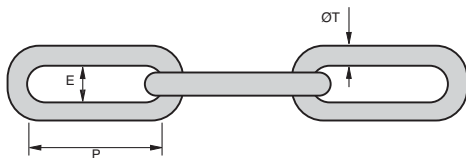

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo -10%-20%			Su richiesta

Riferimenti	Toro ØT	P	E	Carico d'uso indicativo (kg)	Lunghezza/chainbox (metro)	Massa/chainbox (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
CHN-2/B	2,0	22	4	25	25	1,56	23,54 €
CHN-2.5/B	2,5	24	5	40	25	2,53	26,40 €
CHN-3/B	3,0	26	6	60	25	3,70	33,14 €
CHN-3.5/B	3,5	28	7	75	25	5,30	42,66 €
CHN-4/B	4,0	32	8	100	25	6,70	49,00 €
CHN-4.5/B	4,5	34	9	125	25	8,90	57,26 €
CHN-5/B	5,0	35	10	155	25	10,00	64,50 €
CHN-6/B	6,0	42	12	230	25	15,70	93,16 €
CHN-7/B	7,0	49	14	300	25	21,40	126,01 €
CHN-8/B	8,0	52	16	400	10	11,60	65,52 €

- Catena inox 316 venduta in scatola (Chainbox)

Applicazioni


- Attrezzatura, messa in sicurezza, segnaletica...

Info.

- Da non utilizzarsi in nessun caso come catena di sollevamento



NUOVO!

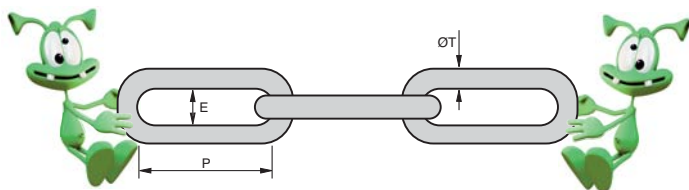

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo -10% -20%			Su richiesta

Riferimenti	Toro ØT	P	E	Carico d'uso indicativo (kg)	Lunghezza/chainbox (metro)	Massa/chainbox (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
CHN-2/SS/B	2,0	22	4	25	25	1,49	78,02 €
CHN-2.5/SS/B	2,5	24	5	40	25	2,54	114,92 €
CHN-3/SS/B	3,0	26	6	60	25	3,74	165,03 €
CHN-4/SS/B	4,0	32	8	100	25	6,83	276,13 €
CHN-5/SS/B	5,0	35	10	155	25	10,64	430,77 €
CHN-6/SS/B	6,0	42	12	230	25	15,62	629,76 €
CHN-8/SS/B	8,0	52	16	400	10	11,28	430,77 €

Altri prodotti...



BOX-TOR-A

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 2.90 x 1.78mm a 28.17 x...



PRES

Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Portapinz...



NT61

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 5 a 14 Nm - a treni parall...




BDMdII

Boccola magnetica per perno, Bloccaggio magnetico rapido e leggero



PR85

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 83

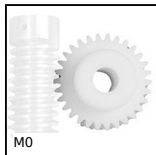

M0

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)




CABtool

Attrezzi per cavi, Attrezzi per taglio



PRF_P

Elementi di ancoraggio, Base di ancoraggio

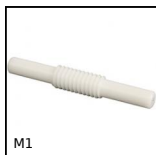

M1

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



J51

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.13 a 0.49 - a treni para...



M2

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



PTA150

Piede snodato con base stampata Ø150, 40000N

Prodotti correlati



MRASeco

Maglia rapida economica, Inox



MRA_SS

Maglia rapida, Inox



FCHN_CHNSS

Catena dritta a maglie lunghe, Acciaio zincato



PPCcs

Piastrina con anello, Inox