

New

Catena **segnaletica** rossa e bianca

A maglie lunghe

CHNRB


- Catena in acciaio venduta in confezioni da 25metri
- In acciaio colore rosso e bianco

Utilizzo

- Delimitazione di zone

Info

- Da non utilizzare mai come catena di sollevamento

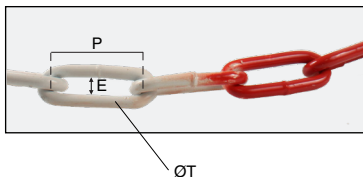NUOVO!

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	10+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Carico di utilizzo indicativo (kg)	Lunghezza/chainbox (metro)	Massa/chainbox (kg)	Prezzo unit. da 1 a 2
155	25	10,50	123,13 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DTR
Pignone tendicatena,
Ruota dentata in
acciaio



NT63
Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 8 to
20 Nm - a treni
paral...




BAC110
Contenitore a becco,
Aggancio orientabile



SLB
Pistoncino a molla,
inox



CPAS-H
Squadra pieghevole,
Per carico pesante

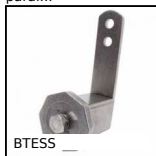

BTESS
Tenditore automatico
universale per
tenditore, Per
ambienti aggressivi



BLHB20
Rinvio angolare ad
albero cavo, fino a
1.77 Nm



PRF_BP
Maniglia e battuta
per porta, Arresto per
porta a battente



JSM
Cuscinetto cilindrico,
Polimero universale



AT10courroie
Cinghia di
posizionamento AT,



VB
Volantino a 6 lobi,
Duroplast - Inox



PSG25
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303

Prodotti correlati



CHN_CHNSS
Catena dritta a maglie
lunghe, Acciaio
zincato



MRA
Maglia rapida, Acciaio



MAC
Moschettone DIN5299
acciaio, Acciaio



PPCcs
Piastrina con anello,
Inox