


Ventose 2,5 soffietti

DCG Per superfici irregolari e cilindriche

- Materiale:
Nitrile (NBR)
Silicone (SI)
Gomma naturale (NR)

Applicazione

- Per presa di pezzi a superficie irregolare
- I soffietti permettono una presa più flessibile, più rapida.
Inoltre compensano le differenze d'altezza

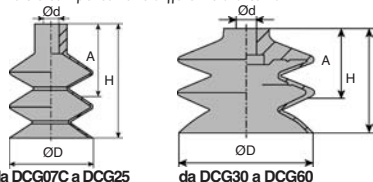

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	150+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Riferimenti	ØD	H	Ød	A	Inserto corrispondente	Prezzo unit. da 1 a 49
Nitrile						
DCG07C-NBR	7	14,2	4	10	CTM10M5	3,55 €
DCG10-NBR	9	15,0	4	12		3,40 €
DCG15-NBR	14	23,0	4	13		3,71 €
DCG18-NBR	18	23,0	4	13		3,86 €
DCG20-NBR	20	23,0	4	13		3,86 €
DCG25-NBR	25	34,0	4	16		3,86 €
DCG30-NBR	32	38,0	8	23	SCR30M6	4,18 €
DCG40-NBR	42	46,0	8	24		4,35 €
DCG60-NBR	62	55,0	8	24		6,63 €
Silicone						
DCG07C-SI	7	14,2	4	10	CTM10M5	4,53 €
DCG10-SI	9	15,0	4	12		4,35 €
DCG15-SI	14	23,0	4	13		4,53 €
DCG18-SI	18	23,0	4	13		4,69 €
DCG20-SI	20	23,0	4	13		4,69 €
DCG25-SI	25	34,0	4	16		4,69 €
DCG30-SI	32	38,0	8	23	SCR30M6	5,17 €
DCG40-SI	42	46,0	8	24		5,17 €
DCG60-SI	62	55,0	8	24		7,94 €
Gomma naturale						
DCG07C-NR	7	14,2	4	10	CTM10M5	3,55 €
DCG10-NR	9	15,0	4	12		3,40 €
DCG15-NR	14	23,0	4	13		3,71 €
DCG18-NR	18	23,0	4	13		3,86 €
DCG20-NR	20	23,0	4	13		3,86 €
DCG25-NR	25	34,0	4	16		3,86 €
DCG30-NR	32	38,0	8	23	SCR30M6	4,18 €
DCG40-NR	42	46,0	8	24		4,35 €
DCG60-NR	62	55,0	8	24		6,63 €

Altri prodotti...



UTKpwc
Guida lineare Utilitrack®, Ruota a V - rivestimento polimero



NCT
Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



DOMI120
Slitta di regolazione Domino 120, Slitta DOMILINE 120



CHAE4060PA
Cerniera ad avvitare estetica asimmetrica, Poliammide



PTA100ssEB
Piede snodato con base stampata Ø100, Piede snodato



CHT
Motore AC asincrono trifase, 0.09kW



PSG05
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



SSG1_304L
Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L



ACLEPP
Angolare, 2 fori



PTA150
Piede snodato con base stampata Ø150, Ø 150



HFL
Ruota libera, Combinata ad aghi



M2
Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati



TM_CTM_CTF
Accessori per ventosa, Inserto per ventosa - A scatto



SCR
Accessori per ventosa, Inserto per ventosa - Vite cava