

Altri prodotti...



CFUURSS
Perno folle inox,
Standard - inox




BABS
Perno autobloccante a
sfere inox 630, Inox
temprato



P20
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
5 Nm



RFV50
Riduttore inox a ruota
e vite senza fine, fino a
80 Nm

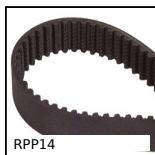

RPP14
Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP14



PW_PWG1
Ruota di precisione,
Bronzo



ETP
Maniglia e battuta per
porta, Modulare



CHT
Motore AC asincrono
trifase, 1.1 a 1.85kW



PGMT
Maniglia a ponte a
fissaggio anteriore,
Inox



HTD14M_55
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD14 Acciaio



DIA
Pistoncino a molla,
con anello



ZG3
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)

Prodotti correlati



ALIDR30
Alimentazione, 1,5 A
and 2 A



MDPOT
Potenziometro,