




- Capacità di carico: 40N statico, 70N dinamico
- Cuscinetto con fila semplice di sfere
- Colore: nero
- Materiali:
  - Rullo: polipropilene
  - Cuscinetti: sfere in acciaio su mozzo in tecnopolimeri

### Info.

- Venduto a multipli, contattateci

### Vantaggi

- Resiste agli urti
- cuscinetto poco rumoroso

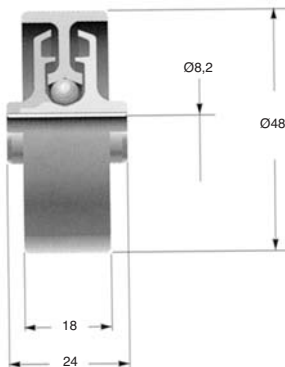


### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	

Riferimento	Carico Statico (N)	Carico dinamico (N)	Prezzo unit. da 1 a 49
GAL21-64	40	70	1,40 €


## Altri prodotti...

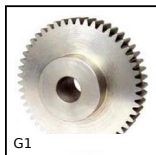

G1  
Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio  
20NCD2




ESCON  
Accessori per  
variatore di velocità  
5A, Kit 4 cavi motore  
DC

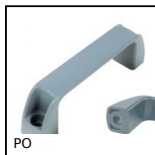

PO  
Maniglia a ponte -  
Multi-settore, Foro  
liscio



BFA  
Anelli d'arresto per  
alberi, Anello tipo E

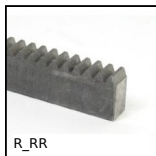

R\_RR  
Cremagliera sezione  
stretta, Acciaio



BCA  
Ghiera scanalata  
cilindrica in acciaio,  
Acciaio



NSO  
Supporto standard per  
manicotto aperto a  
sfere, Aperto - lungo



CHML63  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
138 Nm - Con  
limitatore ...



CHMR75  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a



RBGtc  
Ruota girevole a foro  
centrale, Acciaio -



VCMB  
Vite di giunzione  
metallo/legno, Acciaio



DILC  
Indexing plunger with  
cam, with cam

## Prodotti correlati



GAL22  
Ruota per  
trasportatore, Acciaio  
zincato