



Ruota per trasportatore

Plastica

GAL21




- Capacità di carico: 40N statico, 70N dinamico
- Cuscinetto con fila semplice di sfere
- Colore: nero
- Materiali:
 - Rullo: polipropilene
 - Cuscinetti: sfere in acciaio su mozzo in tecnopolimeri

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Vantaggi

- Resiste agli urti
- cuscinetto poco rumoroso

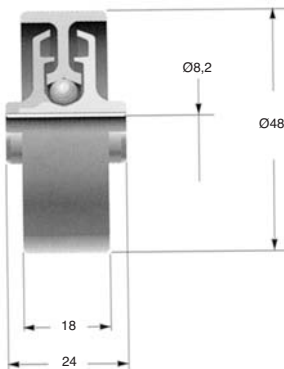


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	

Riferimento	Carico Statico (N)	Carico dinamico (N)	Prezzo unit. da 1 a 49
GAL21-64	40	70	1,40 €

Altri prodotti...

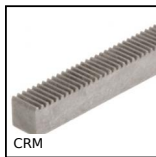

CRM

Crema di nylon stampato, Nylon



CHAK

Cerniera, Hi-Klik™ - di posizionamento



F7-I

Visualizzatore multifunzione, Con sensore di posizione integrato



T39_T49

Molla di trazione al metro inox, al metro



DGSI

Testa a snodo femmina, Acciaio / acciaio - Serie economica




VELprf

Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



PAMF120

Articulated fixable foot, pressed bolt-down base Ø 120, Ø 120

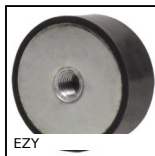

EZY

Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio



SH2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata



PDD

Pressore a molla sensore di rilevamento, Con



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm



PRF_PL_4590

Elementi di giunzione, Piastra di giunzione - 45x90 mm

Prodotti correlati



GAL22

Ruota per trasportatore, Acciaio zincato