



# Ruota per trasportatore

Plastica

GAL21




- Capacità di carico: 40N statico, 70N dinamico
- Cuscinetto con fila semplice di sfere
- Colore: nero
- Materiali:
  - Rullo: polipropilene
  - Cuscinetti: sfere in acciaio su mozzo in tecnopolimeri

## Info.

- Venduto a multipli, contattateci

## Vantaggi

- Resiste agli urti
- cuscinetto poco rumoroso

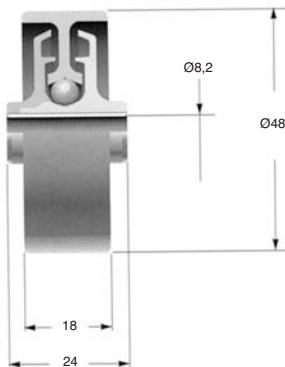

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	

Riferimento	Carico Statico (N)	Carico dinamico (N)	Prezzo unit. da 1 a 49
GAL21-64	40	70	1,40 €

## Altri prodotti...



CFS  
Perno folle mini,  
Miniatura



S20  
Supporto corto per  
manicotto aperto a  
sfero, Aperto - corto



PFM  
Piede senza snodo,  
Lamiera modellata



TB8  
Cuscinetto assiale a  
rulli cilindrici, Acciaio



UGCG  
Unità di guida per  
cilindrico, Colonna di  
guida



PRF\_GAL  
Rotella per profilo  
alluminio, Rotella  
liscia



SCR  
Accessori per ventosa,  
Inserto per ventosa -  
Vite cava



PAT85  
Piede snodato con  
base stampata Ø85, Ø  
85




ACLEFS  
Elementi di  
ancoraggio,  
Regolabile



SRG  
Chiusura a leva  
regolabile, Corsa da  
77,3mm a 83mm



TIF  
Asta filettata -  
DIN975, Inox A2

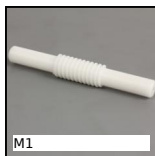

M1  
Coppia ruota e vite  
senza fine, Plastica  
lavorata (delrin)

### Prodotti correlati



GAL22  
Ruota per  
trasportatore, Acciaio  
zincato