



# Ruota per trasportatore

Plastica

GAL21




- Capacità di carico: 40N statico, 70N dinamico
- Cuscinetto con fila semplice di sfere
- Colore: nero
- Materiali:
  - Rullo: polipropilene
  - Cuscinetti: sfere in acciaio su mozzo in tecnopolimeri

## Info.

- Venduto a multipli, contattateci

## Vantaggi

- Resiste agli urti
- cuscinetto poco rumoroso

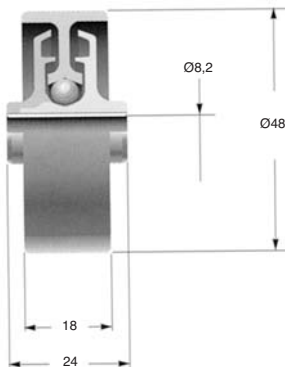

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	

Riferimento	Carico Statico (N)	Carico dinamico (N)	Prezzo unit. da 1 a 49
GAL21-64	40	70	1,40 €

## Altri prodotti...



CLG2

Ingranaggio dritto in  
plastica stampata ,  
Nylon stampato



BRI

Accessori per  
pannello, Blocco di  
fissaggio



BEAB

Manopola, stella,  
antibatterico



F7-E

Visualizzatore  
multifunzione, Con  
sensore di posizione  
esterno



CMA

Vite ad occhio,   
Acciaio



SSDB

Ingranaggio conico  
inox, 2:1



ABL100005

Spazzola antistatica,  
Standard



MBEX

Riduttore manuale,  
Manovella estremità  
esagonale




CNA-CNG

Staffa di montaggio  
per molla a gas,  
Staffa di montaggio a  
squadra p...



PSG125HC

Ingran. dritto di  
precisione trattato  
skiving, Acciaio  
20NCD2 cement...

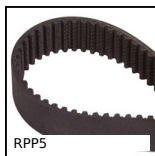

RPP5

Cinghia di  
trasmissione RPP,  
RPP5



HRV

Sistema di guida su  
binario a V Simple  
Select®, Binario con  
carrello

## Prodotti correlati



GAL22

Ruota per  
trasportatore, Acciaio  
zincato