

GAL22

Acciaio zincato




- Capacità di carico: 100N statico, 200N dinamico
- Cuscinetto con fila semplice di sfere
- Materiali:
Rullo: acciaio zincato
Cuscinetti: sfere in acciaio su mozzo in acciaio zincato

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Vantaggi

- Grande stabilità del cuscinetto
- Grande durata di vita grazie al mozzo in acciaio trattato

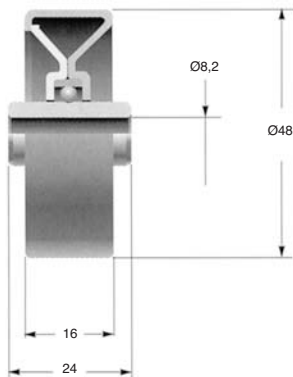

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	

Riferimento	Carico Statico (N)	Carico dinamico (N)	Prezzo unit. da 1 a 49
GAL22-01	100	200	3,24 €

Altri prodotti...



PSG25
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



RPP
Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP8




LVT
Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



F7-1
Visualizzatore multifunzione, Con sensore di posizione integrato



PRF-SCREEN-5
Screen support, Support with 5 axes of rotation

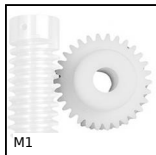

M1
Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



MRA_SS
Maglia rapida, Inox



SH0
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



ASH
Anello di sollevamento, dritto a



TBD
Tavola di posizionamento a



ZB
Albero per guida lineare, Inox temprato



RAM30
Riduttore manuale, Rinvio angolare

Prodotti correlati



GAL21
Ruota per trasportatore, Plastica