



# Spazzola

## Per imbottigliamento e imballaggio **GMK17** BROSSE

- Spazzola per struttura di convogliamento

- Materiali:

Profilo conico: inox

Corpo: polietilene

UHMW1000 "DESLIDUR"



spazzola PE

### Accessori

- Morsetto **GMK17**

- Perno di fissaggio **APBF**

- Supporto di guida **SDG**

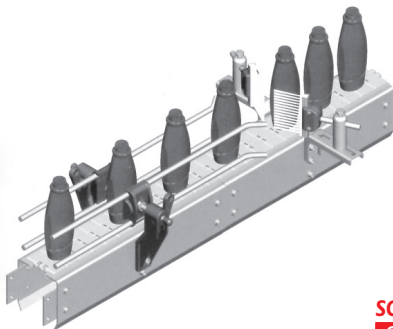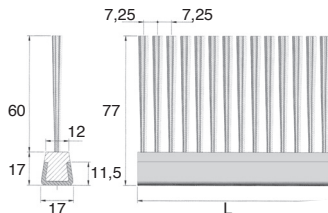

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	10+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	Su richiesta	


Codice	Colore	L	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
GMK17-BROSSE	Bianco	500	0,36	✓	43,77 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



NK17  
Guida mini Drylin® N,  
Larghezza 17 mm

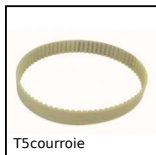

T5courroie  
Cinghia di  
posizionamento T, T5  
Poliuretano armatura  
in acciaio



HLU  
Volantino con razze,  
Alluminio



FF15  
Riduttore ad alberi  
paralleli, da 2.20 a 10  
Nm



BCM\_TP  
Spazzola cilindrica  
modulare, Filo in  
tampico



BPM  
Pressore a molla con  
intaglio e puntale a  
sfera, Inox 303



MBEX  
Riduttore manuale,  
Manovella estremità  
esagonale



GG2  
Ingranaggio dritto  
rettificato, Acciaio  
trattato



PRS100  
Piede snodabile tutto  
inox Ø100, Ø 100



BAC110  
Contenitore a becco,  
Contenitore



CHA60  
Cerniera,  
Rettangolare forata o



CHA1056\_U4  
Cerniera ad avvitare,  
Sezione 40X40


## Prodotti correlati



GMC\_GMK\_BR  
Morsetto porta guide,  
Piatto o tondo



SDG  
Supporto con tirante  
ad occhio, Plastica

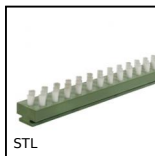

STL  
Guida con spazzola,  
Spazzola



GMK17\_RG  
Morsetto di giunzione,  
Per guida prodotto  
laterale