



Spazzola

Per imbottigliamento e imballaggio **GMK17** BROSSE

- Spazzola per struttura di convogliamento

- Materiali:

Profilo conico: inox

Corpo: polietilene

UHMW1000 "DESLIDUR"



spazzola PE

Accessori

- Morsetto **GMK17**

- Perno di fissaggio **APBF**

- Supporto di guida **SDG**

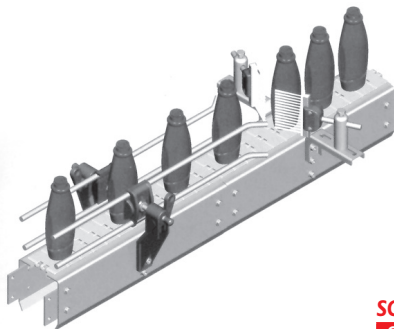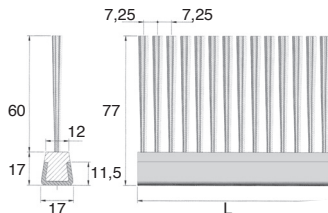

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	10+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Colore	L	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
GMK17-BROSSE	Bianco	500	0,36	✓	43,77 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PPG

Pistoncino a molla,
Con flangia di
fissaggio orizzontale

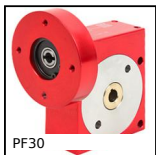

PF30

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
8.80 Nm



ZBconique

Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



PML

Piede massiccio per
carichi pesanti, Ø 100,
120 o 150



PRF_ER

Elementi di giunzione,
Elemento di raccordo



BAG-MI

Anello di serraggio
con intaglio e
maniglia a leva,
Acciaio



PRESSHR

Pressa manuale da
banco, Pressione fino
a 500kg



PW_PWG15

Vite senza fine di
precisione, Inox



WS16

Binario Drylin® W,
Binario



PAV

Piede fisso,
Antivibrante



LFM2

Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 2 filetti



PARF80

Piede senza snodo,
Piede snodato
oscillante fissabile
Ø80

Prodotti correlati



GMC_GMK_BR

Morsetto porta guide,
Piatto o tondo



SDG

Supporto con tirante
ad occhio, Plastica



GMK17_RG

Morsetto di giunzione,
Per guida prodotto
laterale



GMK17_BR

Morsetto porta guide,
Conico singolo