

# Vite a ricircolo di sfere al metro

## KGS

## Vite a sfere rullata Classe 7

- Vite a sfere rullata
- In acciaio Cf 53 o Cf60 temprato per induzione 60±2 HRC e lucidato
- Classe di precisione 7 (50µm/300mm)

### Opzioni

- Lavorazioni in base alle specifiche del cliente
- Vite a lunghezza
- Altri diametri: fino a 80mm


### Accessori

- Vedere dado GBS



Dado GBS

Vite KGS

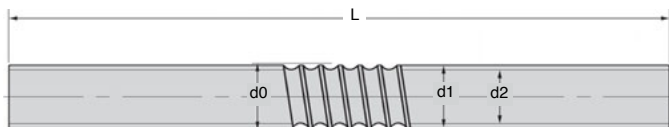

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	6+	11+
Sc.	Prezzo	-7%	-13%	Su richiesta

Codice	Per vite Ø	Avanzamento per giro (mm)	Vite non lavorata		L (mm)	L max. (mm)	Stock*	Prezzo unit.
			d1	d2				
KGS1605-1000TR7	16	5	15,5	12,9	1000	5600	✓	86,60 €
KGS2005-1000TR7	20	5	19,5	16,9	1000	5600	✓	116,20 €
KGS2505-1000TR7	25	5	24,5	21,9	1000	5600	✓	156,00 €
KGS3205-1000TR7	32	5	31,5	28,9	1000	5600	✓	218,51 €
KGS3210-1000TR7	32	10	31,5	28,9	1000	5600	-	219,43 €
KGS4005-1000TR7	40	5	39,5	36,9	1000	5600	✓	308,42 €
KGS4010-1000TR7	40	10	39,5	34,1	1000	5600	-	289,85 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



TBD

Tavola di  
posizionamento a  
passo inverso  
manuale, 40kg



INS\_SS

Boccola autofilettante  
Inox, Inox



NTMbr

Grano punta in  
ottone, punta in  
ottone




AT10courroie

Cinghia di  
posizionamento AT,  
AT10 Poliuretano  
armatura in acciaio



PARF110

Piede senza snodo,  
Piede snodato  
oscillante fissabile  
Ø110

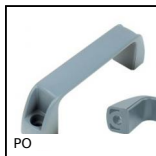

PO

Maniglia a ponte -  
Multi-settore, Foro  
liscio



BSPM

Vite a ricircolo di sfere  
miniatura, Dado +  
vite a ricircolo di sfere



PW\_PWG2

Ruota di precisione,  
Bronzo




PW\_PWG2

Vite senza fine di  
precisione, Acciaio



PW\_PWG1

Ruota di precisione,  
Bronzo

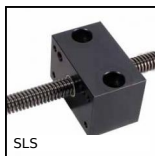

SLS

Supporto per vite  
trapezoidale,  
Supporto Drylin®



FDS

Flexible drive shaft,  
Masterflex® Steel,  
with PVC casing

## Prodotti correlati



GBS

Dado per vite a sfere,  
Dado flangiato



GBSz

Vite a ricircolo di  
sfere, Dado cilindrico