 


Dado cilindrico in acciaio



KSM 1 filetto trapezoidale destro o sinistro KSM_{LH}

- Filettatura inclinata a destra o a sinistra
- Maschiatura a norma NFE 03.616
- Dado lavorato
- Tolleranza maschiatura: 7H
- Materiale: acciaio 11SMnPb37



Accessori

- Vite in acciaio LFM,
o inox LSM

SCONTI PER QTÀ A SCONTI PER QTÀ B


Qtà	1+	10+	20+	40+	Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta	Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød	Passo P	D	C	Massa (kg)	Stock*	Prezzi unit.	
							da 1 a 9	20 a 39**
Filettatura inclinata a destra								
KSM102	10	2	22	15	0,035	✓	A 3,78 € B 2,27 €	
KSM123	12	3	26	18	0,055	✓	A 4,11 € B 2,47 €	
KSM143	14	3	30	21	0,090	✓	A 5,13 € B 3,08 €	
KSM164	16	4	36	24	0,155	✓	A 6,72 € B 4,03 €	
KSM184	18	4	40	27	0,215	✓	A 7,64 € B 4,58 €	
KSM204	20	4	45	30	0,305	✓	A 9,55 € B 5,73 €	
KSM225	22	5	45	33	0,322	✓	A 10,35 € B 6,21 €	
KSM245	24	5	50	36	0,440	✓	A 12,15 € B 7,29 €	
KSM285	28	5	60	42	0,740	✓	A 19,17 € B 11,50 €	
KSM306	30	6	60	45	0,765	✓	A 20,03 € B 12,02 €	
KSM326	32	6	60	48	0,790	-	A 20,94 € B 12,56 €	
KSM366	36	6	75	54	1,470	-	A 25,91 € B Su richiesta	
KSM407	40	7	80	60	1,830	✓	A 31,06 € B Su richiesta	
KSM447	44	7	80	66	1,890	-	A 40,80 € B Su richiesta	
KSM508	50	8	90	75	2,695	-	A 87,77 € B Su richiesta	
KSM609	60	9	100	90	3,865	-	A 108,91 € B Su richiesta	
KSM7010	70	10	110	100	5,115	-	A 134,91 € B Su richiesta	
KSM8010	80	10	120	110	6,000	-	A 175,55 € B Su richiesta	
Filettatura inclinata a sinistra								
KSM102/LH	10	2	22	15	0,035	-	A 7,60 € B 4,56 €	
KSM123/LH	12	3	26	18	0,055	✓	A 6,69 € B 4,01 €	
KSM143/LH	14	3	30	21	0,090	✓	A 11,52 € B 6,91 €	
KSM164/LH	16	4	36	24	0,155	✓	A 9,28 € B 5,57 €	
KSM184/LH	18	4	40	27	0,215	-	A 8,53 € B 5,12 €	
KSM204/LH	20	4	45	30	0,305	✓	A 10,42 € B 6,25 €	
KSM225/LH	22	5	45	33	0,322	-	A 16,79 € B 10,07 €	
KSM245/LH	24	5	50	36	0,440	-	A 15,95 € B 9,57 €	
KSM285/LH	28	5	60	42	0,740	✓	A 25,35 € B 15,21 €	
KSM306/LH	30	6	60	45	0,765	-	A 24,68 € B 14,81 €	
KSM326/LH	32	6	60	48	0,790	-	A 27,63 € B 16,58 €	
KSM366/LH	36	6	75	54	1,470	-	A 28,41 € B Su richiesta	
KSM407/LH	40	7	80	60	1,830	-	A 35,24 € B Su richiesta	
KSM447/LH	44	7	80	66	1,890	-	A 47,32 € B Su richiesta	
KSM508/LH	50	8	90	75	2,695	-	A 156,48 € B Su richiesta	
KSM609/LH	60	9	100	90	3,865	-	A 177,55 € B Su richiesta	
KSM7010/LH	70	10	110	100	5,115	-	A 203,50 € B Su richiesta	
KSM8010/LH	80	10	120	100	6,000	-	A 232,53 € B Su richiesta	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

** vedere tabella sconti

Altri prodotti...

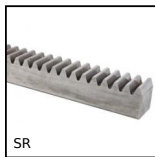

SR

Crema di ghiera sezione stretta, Inox



J64

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.57 a 2.25 Nm - a treni p...



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



PSG2

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato




HG5-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



FIRSTDC1Q60

Variatore di velocità 10A, 10 A

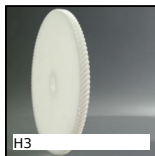

H3

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata ...



T5-16ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...



PNA_R

Giunto elastico PERIFLEX, Collare di



ADL_M

Anello di sollevamento, Acciaio



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2



BLHT40


Rinvio angolare a T, da 4 a 10.30 Nm

Prodotti correlati



LFM

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto

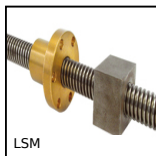


LSM

Vite trapezoidale inox 316L, Inox - 1 filetto



LFM

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto

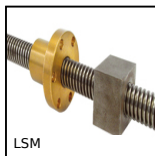

LSM

Vite trapezoidale inox 316L, Inox - 1 filetto