


## LRH

### 1 filetto inclinato a destra e un filetto inclinato a sinistra

- Aste con una parte filettata inclinata a destra e una parte filettata inclinata a sinistra
- Filettatura trapezoidale
- Filettatura a norma BS 5346
- Tolleranza filettatura: 7e
- Fabbricazione tramite lavorazione
- Materiale: acciaio semiduro

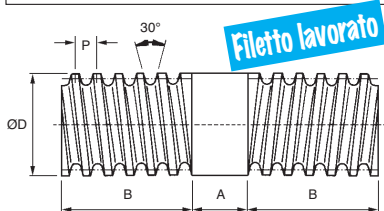


#### Utilizzi

- Macchina utensile
- vite madre per rotazione

#### Accessori

- Dadi in acciaio e bronzo BFM, VKM, SKM, LRM, KSM

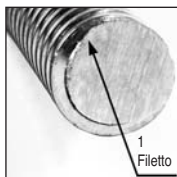

#### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	


Riferimenti	ØD	Passo P (mm)	A (mm)	B (mm)	Prezzo unit. da 1 a 4
<b>Lunghezza 1000mm</b>					
LRH164-1	16	4	8	496	234,46 €
LRH184-1	18	4	8	496	236,75 €
LRH204-1	20	4	8	496	240,49 €
LRH245-1	24	5	10	496	251,32 €
LRH285-1	28	5	10	496	252,16 €
LRH306-1	30	6	12	496	256,05 €
LRH326-1	32	6	12	496	260,20 €
LRH366-1	36	6	12	496	269,33 €

## Altri prodotti...



TCXR

Tenditore per catena automatico, Con pignone acciaio

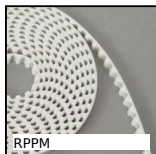

RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14 Poliuretano armatura in acci...



UCFL\_PBT

Cuscinetto a flangia ovale Polimero inox, Polimero e inox




INS\_SS

Inserto auto-filettante, Inox 316



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1

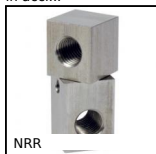

NRR

Morsetto orientabile, Montaggio e regolazione rapidi



GB-RA

Ingranaggio dritto ottone, Ottone CuZn39Pb3




SDA

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio parallelo alla serratura



CLG2

Ingranaggio dritto in plastica stampata ,

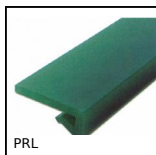

PRL

Profilo supporto per catena, Profilo ad L ad



EKN

Giunto a soffietto Gerwah®, da 0.5 a



T5P\_T10P

Piastra di giunzione per cinghia T, T10

## Prodotti correlati



BFM

Dado trapezoidale, Bronzo - 1 filetto



LRM

Dado cilindrico in bronzo, Bronzo - 1 filetto