


LRH

1 filetto inclinato a destra e un filetto inclinato a sinistra

- Aste con una parte filettata inclinata a destra e una parte filettata inclinata a sinistra
- Filettatura trapezoidale
- Filettatura a norma BS 5346
- Tolleranza filettatura: 7e
- Fabbricazione tramite lavorazione
- Materiale: acciaio semiduro

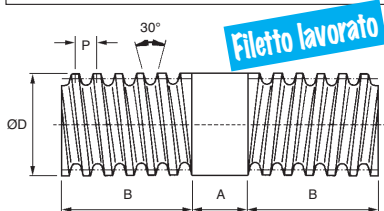


Utilizzi

- Macchina utensile
- vite madre per rotazione

Accessori

- Dadi in acciaio e bronzo BFM, VKM, SKM, LRM, KSM

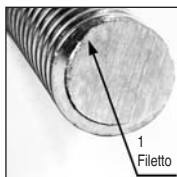

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	

Riferimenti	ØD	Passo P (mm)	A (mm)	B (mm)	Prezzo unit. da 1 a 4
Lunghezza 1000mm					
LRH164-1	16	4	8	496	234,46 €
LRH184-1	18	4	8	496	236,75 €
LRH204-1	20	4	8	496	240,49 €
LRH245-1	24	5	10	496	251,32 €
LRH285-1	28	5	10	496	252,16 €
LRH306-1	30	6	12	496	256,05 €
LRH326-1	32	6	12	496	260,20 €
LRH366-1	36	6	12	496	269,33 €

Altri prodotti...



PRF4532

Profilato alluminio standard, 45 x 32 mm



CHMR75

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 298 Nm



NCT_AT

Giunto di collegamento, Ad angolo variabile



PX

Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero semplice in uscita per r...



ACM_AZ

Aggancio per tirante chiusura in gomma, Aggancio



HTD5M_15

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Acciaio



APB_F

Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



LRX

Guida lineare a rulli, Carello - da 9410 N a 101000 N



CHA38_SS

Cerniera su facciata ad avvitare inox, Su



TRM

Cremagliera sezione circolare, Acciaio -



HLC24

Rinvio angolare a dentatura spiroidale,



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1

Prodotti correlati



BFM

Dado trapezoidale, Bronzo - 1 filetto



LRM

Dado cilindrico in bronzo, Bronzo - 1 filetto