
 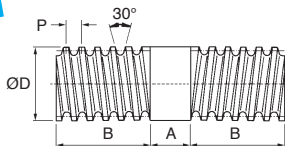


## LRH

### 1 filetto inclinato a destra e un filetto inclinato a sinistra


 

- Aste con una parte filettata inclinata a destra e una parte filettata inclinata a sinistra
- Filettatura trapezoidale
- Filettatura a norma BS 5346
- Tolleranza filettatura: 7e
- Fabbricazione tramite lavorazione
- Materiale:  
Acciaio semiduro

**Filetto lavorato**



#### Utilizzi

- Macchina utensile
- vite madre per rotazione

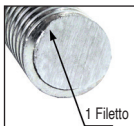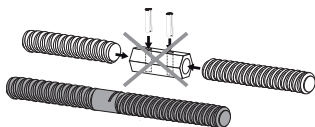


#### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc. Prezzo	-5%	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	Passo P (mm)	A (mm)	B (mm)	Stock*	Prezzo unit. 1 à 4
<b>Lunghezza 1000mm</b>						
LRH164-1	16	4	20	490	✓	90,10 €
LRH184-1	18	4	20	490	✓	104,64 €
LRH204-1	20	4	20	490	✓	121,06 €
LRH245-1	24	5	20	490	✓	144,87 €
LRH285-1	28	5	20	490	-	154,21 €
LRH306-1	30	6	20	490	✓	190,20 €
LRH326-1	32	6	20	490	-	181,80 €
LRH366-1	36	6	20	490	-	230,25 €
<b>Lunghezza 2000mm</b>						
LRH164-2	16	4	20	990	✓	181,89 €
LRH184-2	18	4	20	990	-	211,16 €
LRH204-2	20	4	20	990	✓	244,37 €
LRH245-2	24	5	20	990	✓	278,45 €
LRH285-2	28	5	20	990	-	310,94 €
LRH306-2	30	6	20	990	✓	337,81 €
LRH326-2	32	6	20	990	-	366,54 €
LRH366-2	36	6	20	990	-	464,26 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...

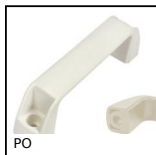

PO

Maniglia a ponte -  
Multi-settore, Foro  
liscio



SH0

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Plastica lavorata  
(delrin)



CCF

Testa a snodo  
femmina DIN  
ISO12240-4, Acciaio /  
bronzo



PRF-SCREEN-4

Screen support,  
Support with 4 axes of  
rotation



AC

Pastrina di riscontro,  
15mm



F7-SN

Visualizzatore  
multifunzione,  
Supporto snodato



PM2

Ruota per vite senza  
fine, Bronzo



NANO

Variatore di velocità  
3A, 3 A



CHT

Motore AC asincrono  
trifase, 0.55 a 1.1kW



MDB\_MTB

Ingranaggio conico in  
plastica stampata, 2:1



J65

Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 0.80  
a 2.95 - a treni para...



UGAC\_UGET

Guida per cilindrico,  
Ghiera per stelo  
filettato del  
martinetto

## Prodotti correlati



BFM

Dado trapezoidale,  
Bronzo - 1 filetto




LRM

Dado cilindrico in  
bronzo, Bronzo - 1  
filetto



BAGtr

Anello di tenuta per  
vite trapezoidale,  
Alluminio

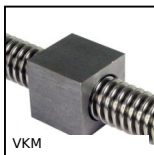

VKM

Dado quadrato in  
acciaio, Acciaio - 1  
filetto