


LRH

1 filetto inclinato a destra e un filetto inclinato a sinistra

- Aste con una parte filettata inclinata a destra e una parte filettata inclinata a sinistra
- Filettatura trapezoidale
- Filettatura a norma BS 5346
- Tolleranza filettatura: 7e
- Fabbricazione tramite lavorazione
- Materiale: acciaio semiduro

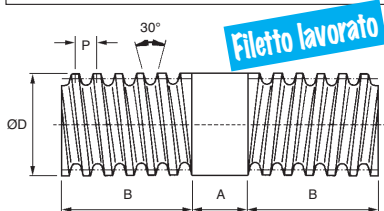


Utilizzi

- Macchina utensile
- vite madre per rotazione

Accessori

- Dadi in acciaio e bronzo BFM, VKM, SKM, LRM, KSM

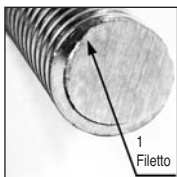

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	

Riferimenti	ØD	Passo P (mm)	A (mm)	B (mm)	Prezzo unit. da 1 a 4
Lunghezza 1000mm					
LRH164-1	16	4	8	496	234,46 €
LRH184-1	18	4	8	496	236,75 €
LRH204-1	20	4	8	496	240,49 €
LRH245-1	24	5	10	496	251,32 €
LRH285-1	28	5	10	496	252,16 €
LRH306-1	30	6	12	496	256,05 €
LRH326-1	32	6	12	496	260,20 €
LRH366-1	36	6	12	496	269,33 €

Altri prodotti...



GBMF
Dado per vite a sfere,
Dado flangiato a
circuiti multipli



DOMI80
Accessori di
collegamento, Piatto
girevole



SH0
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



TK
Manicotto a sfere
autoallineante
Topball,
Autoallineante,



PW_PWG2
Ruota di precisione,
Bronzo



M1
Coppia ruota e vite
senza fine, Acciaio
non temprato



NCT
Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



TCC
Tenditore, Acciaio



SLBW
Pistoncino a molla, Da
saldare - Acciaio



RBN
Ruota, Rivestimento
in gomma - nucleo in
polipropilene



M1
Coppia ruota e vite
senza fine, Acciaio
temprato



MAX26
Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0,075 a
0,6Nm

Prodotti correlati



BFM
Dado trapezoidale,
Bronzo - 1 filetto



LRM
Dado cilindrico in
bronzo, Bronzo - 1
filetto