

# Vite trapezoidale inox 316L



## LSM

## 1 filetto inclinato a destra

- **Fabbricazione per rullatura (deformazione plastica)**
- A norma ISO 2901 / 2903
- Permette di trasmettere sforzi molto importanti
- Ottimo stato della superficie
- Materiale: **Inox 316L**





### Applicazioni

- Macchina utensile
- Madrevite per tornio

### Opzione

- Lunghezze fino a 3000mm\*\*

**Dado in bronzo BFM disponibile su [ctmeca.com](http://ctmeca.com)**

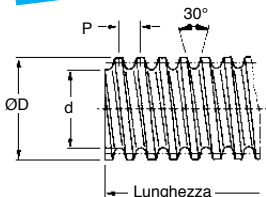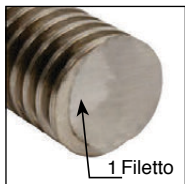

### A SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo -30%	-40%	Su richiesta	
Lungh.	1000 mm	2000 mm*	3000 mm*	
Prezzo	Unit.	x2,12	x3,18	

### B SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	
Lungh.	1000 mm	2000 mm*	3000 mm*
Prezzo	Unit.	x2,12	x3,18

Codice	ØD	Passo P (mm)	d min.	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. al metro da 1 a 9	20 a 39**
LSM102	10	2	6,89	0,48	✓	A 50,18 €	A 31,91 €
LSM123	12	3	7,84	0,65	✓	A 39,87 €	A 23,92 €
LSM164	16	4	10,80	1,15	✓	A 66,96 €	A 40,18 €
LSM184	18	4	12,80	1,52	✓	A 85,67 €	A 51,40 €
LSM204	20	4	14,80	1,91	✓	A 104,26 €	A 62,56 €
LSM245	24	5	17,50	2,80	✓	A 147,96 €	A 88,78 €
LSM285	28	5	21,50	3,90	✓	A 214,94 €	A 128,96 €
LSM306	30	6	21,90	4,33	✓	B 149,42 €	B Su richiesta
LSM326	32	6	23,90	5,00	✓	B 174,49 €	B Su richiesta
LSM366	36	6	27,90	6,55	✓	B 221,64 €	B Su richiesta
LSM407	40	7	30,50	8,00	-	B 294,74 €	B Su richiesta
LSM508	50	8	39,17	12,76	-	B 458,62 €	B Su richiesta

\*Nei limiti delle disponibilità - \*\* Prezzo del trasporto su richiesta - \*\*\* vedere tabella sconti - Dimensioni in mm

# Vite trapezoidale inox 316L



## LSM

## 1 filetto inclinato a destra

- **Fabbricazione per rullatura (deformazione plastica)**
- A norma ISO 2901 / 2903
- Permette di trasmettere sforzi molto importanti
- Ottimo stato della superficie
- Materiale:  
Inox 316L





### Applicazioni

- Macchina utensile
- Madrevite per tornio

### Opzione

- Lunghezze fino a 3000mm\*\*

**Dado in bronzo BFM  
disponibile su  
ctmeca.com**

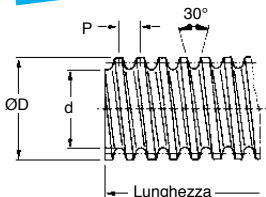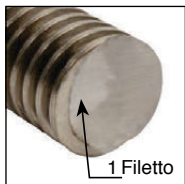

### A SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo -30%	-40%	Su richiesta	
Lungh.	1000 mm	2000 mm*	3000 mm*	
Prezzo	Unit.	x2,12	x3,18	

### B SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	
Lungh.	1000 mm	2000 mm*	3000 mm*
Prezzo	Unit.	x2,12	x3,18

Codice	ØD	Passo P (mm)	d min.	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. al metro da 1 a 9	20 a 39**
LSM102	10	2	6,89	0,48	✓	A 50,18 €	A 31,91 €
LSM123	12	3	7,84	0,65	✓	A 39,87 €	A 23,92 €
LSM164	16	4	10,80	1,15	✓	A 66,96 €	A 40,18 €
LSM184	18	4	12,80	1,52	✓	A 85,67 €	A 51,40 €
LSM204	20	4	14,80	1,91	✓	A 104,26 €	A 62,56 €
LSM245	24	5	17,50	2,80	✓	A 147,96 €	A 88,78 €
LSM285	28	5	21,50	3,90	✓	A 214,94 €	A 128,96 €
LSM306	30	6	21,90	4,33	✓	B 149,42 €	B Su richiesta
LSM326	32	6	23,90	5,00	✓	B 174,49 €	B Su richiesta
LSM366	36	6	27,90	6,55	✓	B 221,64 €	B Su richiesta
LSM407	40	7	30,50	8,00	-	B 294,74 €	B Su richiesta
LSM508	50	8	39,17	12,76	-	B 458,62 €	B Su richiesta

\*Nei limiti delle disponibilità - \*\* Prezzo del trasporto su richiesta - \*\*\* vedere tabella sconti - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



H2

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



T10courroie

Cinghia di posizionamento T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



PP35

Riduttore a ruota e vite senza fine, da 2.20 a 4.10 Nm



CHAE4060PA

Cerniera ad avvitare estetica asimmetrica, Poliammide



G-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



H1


Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata

...



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 9,1 Nm

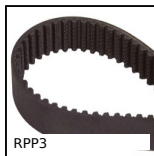

RPP3

Cinghia di trasmissione RPP, RPP3



TBEBASE

Base plate for economic mini-table, Allows X-Y cross



AKN

Giunto a soffietto Gerwah®, da 22 a 180Nm



SEV

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante verticale - inox



HLC19

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 43Nm

## Prodotti correlati




BFM

Dado trapezoidale, Bronzo - 1 filetto




LRM

Dado cilindrico in bronzo, Bronzo - 1 filetto

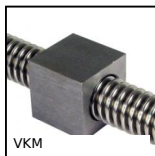

VKM

Dado quadrato in acciaio, Acciaio - 1 filetto

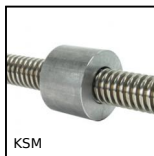

KSM

Dado cilindrico in acciaio, Acciaio - 1 filetto