

Altri prodotti...




NPTF20

Morsetto di collegamento, Fisso
Ø10 a Ø14



RPB

Vite a ricircolo di sfere, Supporto

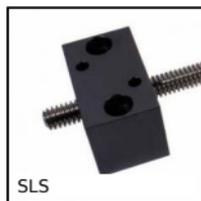

SLS

Supporto per vite trapezoidale, Supporto Drylin® fisso



SKM

Dado esagonale in acciaio, Acciaio - 1 filetto



UGCG

Unità di guida per cilindrico, Colonna di guida



G1

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



TIF

Asta filettata - DIN975, Inox A2



PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



SVR30

Martinetto a vite - Vite rotante, Con



RT25

Calettore di bloccaggio, Coppia



PLA

Magnete piatto, Magnete piatto



Q6

Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio

Prodotti correlati



NANO

Variatore di velocità 3A, 3 A



ALIDR30

Alimentazione, 1,5 A and 2 A