

Altri prodotti...




DOG258

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 12 a 15 Nm



PR881

Ruota di rinvio, Serie 881

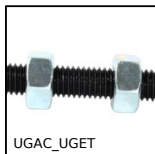

UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Giunto per stelo filettato del martinetto



TFR

Tenditore rigido, Fisso



VTLF

Volantino a 3 lobi, Poliammide - Ottone



CHML40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm - Con limitatore d...



AFSE

Perno di fissaggio, con chiusura a scatto



OP7

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre



BPHF

Sfera portante, Forte



ACLEPP

Angolare, 2 fori



BABtss


Perno autobloccante inox 303, Inox 303



M1

Vite senza fine, Acciaio non temprato

Prodotti correlati

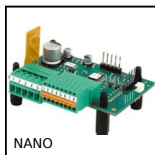

NANO

Variatore di velocità 3A, 3 A



ALIDR30

Alimentazione, 1,5 A and 2 A