



## Altri prodotti...



ACLBCM  
Supporto per sensore per profili alluminio, Porta cellula



CHA38\_SS  
Cerniera su facciata ad avvitare inox, Su facciata



E50  
Riduttore a rinvio angolare, da 3 a 41 Nm



PR881  
Ruota di rinvio, Serie 881



PF20  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 5 Nm



DOMI30  
Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



PM3  
Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato




G0  
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



PAMF120  
Articulated fixable foot, pressed bolt-down base Ø 120, Ø



AT5M AT10M  
Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura

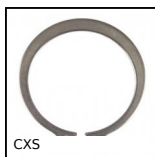

CX5  
Anello di arresto esterno DIN471, esterno DIN 471



VTA  
Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®, 0.53 a 1.32 Nm

## Prodotti correlati



NANO  
Variatore di velocità 3A, 3 A



ALIDR30  
Alimentazione, 1,5 A and 2 A



ESCON  
Variatore di velocità 5A, 5 A