

Cuscinetto cilindrico



MET Bronzo sinterizzato autolubrificante

- Cuscinetto in bronzo


- Materiale:

Bronzo BP25 / Sint A50/A51

- Velocità lineare max: 6m/s

- T° d'utilizzo: da -5°C a +90°C

- Olio di saturazione: ISO 100

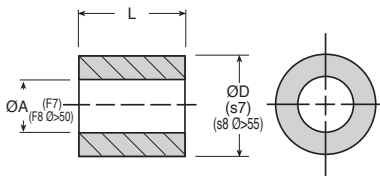

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	25+	50+	200+
Sc.		-20%	-30%	-40%	Su richiesta

Codice	ØA (F7/F8)	ØD (s7/s8)	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
MET2-5-2	2	5	2	-	0,80 €
MET2-5-3	2	5	3	✓	0,80 €
MET3-6-4	3	6	4	✓	0,89 €
MET3-6-10	3	6	10	✓	1,00 €
MET4-7-4	4	7	4	✓	0,94 €
MET4-7-8	4	7	8	✓	1,00 €
MET4-7-12	4	7	12	✓	1,17 €
MET4-8-4	4	8	4	✓	0,94 €
MET4-8-8	4	8	8	-	1,05 €
MET4-8-12	4	8	12	✓	1,29 €
MET5-8-5	5	8	5	✓	0,95 €
MET5-8-8	5	8	8	✓	1,05 €
MET5-8-10	5	8	10	✓	1,05 €
MET5-8-12	5	8	12	✓	1,15 €
MET5-8-16	5	8	16	✓	1,32 €
MET5-9-4	5	9	4	-	1,01 €
MET5-9-5	5	9	5	✓	1,01 €
MET5-9-8	5	9	8	✓	1,16 €
MET6-9-6	6	9	6	✓	0,98 €
MET6-9-10	6	9	10	✓	1,15 €
MET6-9-12	6	9	12	✓	1,22 €
MET6-9-16	6	9	16	✓	1,32 €
MET6-10-6	6	10	6	✓	1,05 €
MET6-10-10	6	10	10	✓	1,26 €
MET6-10-12	6	10	12	✓	1,32 €
MET6-10-16	6	10	16	✓	1,53 €

Codice	ØA (F7/F8)	ØD (s7/s8)	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
MET6-12-6	6	12	6	-	1,26 €
MET6-12-10	6	12	10	✓	1,58 €
MET6-12-12	6	12	12	-	1,75 €
MET6-12-16	6	12	16	✓	1,99 €
MET7-10-5	7	10	5	-	0,98 €
MET7-10-8	7	10	8	✓	1,15 €
MET7-10-10	7	10	10	-	1,15 €
MET8-11-8	8	11	8	✓	1,20 €
MET8-11-12	8	11	12	✓	1,32 €
MET8-11-16	8	11	16	✓	1,54 €
MET8-11-20	8	11	20	✓	1,78 €
MET8-12-8	8	12	8	✓	1,32 €
MET8-12-12	8	12	12	✓	1,54 €
MET8-12-16	8	12	16	✓	1,78 €
MET8-12-20	8	12	20	✓	1,96 €
MET8-14-8	8	14	8	-	1,60 €
MET8-14-12	8	14	12	✓	1,90 €
MET8-14-16	8	14	16	✓	2,30 €
MET8-14-20	8	14	20	-	Su richiesta
MET9-12-6	9	12	6	-	Su richiesta
MET9-12-10	9	12	10	-	Su richiesta
MET9-12-14	9	12	14	-	Su richiesta
MET10-13-10	10	13	10	✓	1,32 €
MET10-13-16	10	13	16	✓	1,64 €
MET10-13-20	10	13	20	✓	1,84 €
MET10-13-25	10	13	25	✓	2,09 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	25+	50+	200+
	Sc.	Prezzo	-20%	-30%	-40%

Codice	ØA (F7/F8)	ØD (s7/s8)	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9	Codice	ØA (F7/F8)	ØD (s7/s8)	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
MET10-14-10	10	14	10	✓	1,51 €	MET16-20-16	16	20	16	✓	2,50 €
MET10-14-16	10	14	16	✓	1,97 €	MET16-20-20	16	20	20	✓	2,95 €
MET10-14-20	10	14	20	✓	2,15 €	MET16-20-25	16	20	25	✓	3,57 €
MET10-14-25	10	14	25	✓	2,43 €	MET16-20-32	16	20	32	✓	4,30 €
MET10-15-10	10	15	10	✓	1,68 €	MET16-22-16	16	22	16	✓	3,63 €
MET10-15-16	10	15	16	✓	2,09 €	MET16-22-20	16	22	20	✓	4,36 €
MET10-15-20	10	15	20	✓	2,50 €	MET16-22-25	16	22	25	✓	5,34 €
MET10-15-25	10	15	25	✓	2,99 €	MET16-22-32	16	22	32	✓	6,42 €
MET10-16-10	10	16	10	✓	1,86 €	MET18-22-18	18	22	18	✓	2,95 €
MET10-16-16	10	16	16	✓	2,50 €	MET18-22-22	18	22	22	✓	3,52 €
MET10-16-20	10	16	20	✓	2,99 €	MET18-22-28	18	22	28	-	Su richiesta
MET10-16-25	10	16	25	✓	3,63 €	MET18-22-36	18	22	36	-	Su richiesta
MET12-15-12	12	15	12	✓	1,51 €	MET18-24-18	18	24	18	-	Su richiesta
MET12-15-16	12	15	16	✓	1,86 €	MET18-24-22	18	24	22	✓	5,23 €
MET12-15-20	12	15	20	✓	1,97 €	MET18-24-28	18	24	28	-	Su richiesta
MET12-15-25	12	15	25	✓	2,20 €	MET18-24-36	18	24	36	-	Su richiesta
MET12-16-12	12	16	12	✓	1,86 €	MET18-25-18	18	25	18	-	5,11 €
MET12-16-16	12	16	16	✓	2,09 €	MET18-25-22	18	25	22	-	Su richiesta
MET12-16-20	12	16	20	✓	2,43 €	MET18-25-28	18	25	28	-	Su richiesta
MET12-16-25	12	16	25	✓	2,82 €	MET18-25-36	18	25	36	-	Su richiesta
MET12-17-12	12	17	12	-	2,04 €	MET20-24-16	20	24	16	✓	2,88 €
MET12-17-16	12	17	16	✓	2,43 €	MET20-24-20	20	24	20	✓	3,52 €
MET12-17-20	12	17	20	-	Su richiesta	MET20-24-25	20	24	25	✓	4,09 €
MET12-17-25	12	17	25	-	Su richiesta	MET20-24-32	20	24	32	✓	5,34 €
MET12-18-12	12	18	12	✓	2,26 €	MET20-25-16	20	25	16	✓	3,57 €
MET12-18-16	12	18	16	✓	2,88 €	MET20-25-20	20	25	20	✓	4,36 €
MET12-18-20	12	18	20	✓	3,52 €	MET20-25-25	20	25	25	✓	4,37 €
MET12-18-25	12	18	25	✓	4,24 €	MET20-25-32	20	25	32	-	Su richiesta
MET14-18-14	14	18	14	✓	2,09 €	MET20-26-16	20	26	16	-	4,24 €
MET14-18-18	14	18	18	✓	2,43 €	MET20-26-20	20	26	20	✓	5,23 €
MET14-18-22	14	18	22	✓	2,88 €	MET20-26-25	20	26	25	-	Su richiesta
MET14-18-28	14	18	28	-	Su richiesta	MET20-26-32	20	26	32	✓	7,37 €
MET14-20-14	14	20	14	✓	2,82 €	MET20-27-16	20	27	16	-	Su richiesta
MET14-20-18	14	20	18	-	3,52 €	MET20-27-20	20	27	20	-	Su richiesta
MET14-20-22	14	20	22	✓	4,24 €	MET20-27-25	20	27	25	-	Su richiesta
MET14-20-28	14	20	28	✓	5,28 €	MET20-27-32	20	27	32	-	Su richiesta
MET15-19-16	15	19	16	✓	2,38 €	MET20-28-16	20	28	16	✓	5,61 €
MET15-19-20	15	19	20	✓	2,76 €	MET20-28-20	20	28	20	✓	6,70 €
MET15-19-25	15	19	25	✓	3,40 €	MET20-28-25	20	28	25	-	Su richiesta
MET15-19-32	15	19	32	-	Su richiesta	MET20-28-32	20	28	32	-	Su richiesta
MET15-21-16	15	21	16	✓	3,40 €	MET22-27-18	22	27	18	-	4,24 €
MET15-21-20	15	21	20	✓	4,09 €	MET22-27-22	22	27	22	-	Su richiesta
MET15-21-25	15	21	25	-	5,00 €	MET22-27-28	22	27	28	-	6,25 €
MET15-21-32	15	21	32	✓	6,37 €	MET22-27-36	22	27	36	-	Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Cuscinetto cilindrico



MET Bronzo sinterizzato autolubrificante

- Cuscinetto in bronzo
- Materiale:
Bronzo BP25 / Sint A50/A51
- Velocità lineare max: 6m/s
- T° d'utilizzo: da -5°C a +90°C
- Olio di saturazione: ISO 100



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	25+	50+	200+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	-40%	Su richiesta


Codice	ØA (F7/F8)	ØD (s7/s8)	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
MET22-28-18	22	28	18	-	Su richiesta
MET22-28-22	22	28	22	-	5,95 €
MET22-28-28	22	28	28	-	7,51 €
MET22-28-36	22	28	36	-	Su richiesta
MET22-29-18	22	29	18	-	Su richiesta
MET22-29-22	22	29	22	-	Su richiesta
MET22-29-28	22	29	28	-	Su richiesta
MET22-29-36	22	29	36	-	Su richiesta
MET25-30-20	25	30	20	✓	5,16 €
MET25-30-25	25	30	25	✓	6,30 €
MET25-30-32	25	30	32	-	Su richiesta
MET25-30-40	25	30	40	✓	9,21 €
MET25-32-20	25	32	20	✓	7,15 €
MET25-32-25	25	32	25	-	8,98 €
MET25-32-32	25	32	32	✓	10,35 €
MET25-32-40	25	32	40	✓	12,78 €
MET28-32-22	28	32	22	-	Su richiesta
MET28-32-28	28	32	28	-	Su richiesta
MET28-32-36	28	32	36	-	Su richiesta
MET28-32-45	28	32	45	-	Su richiesta
MET28-33-22	28	33	22	✓	6,13 €
MET28-33-28	28	33	28	-	7,56 €
MET28-33-36	28	33	36	-	Su richiesta
MET28-33-45	28	33	45	-	Su richiesta
MET28-36-22	28	36	22	-	9,82 €
MET28-36-28	28	36	28	-	Su richiesta
MET28-36-36	28	36	36	-	14,66 €
MET28-36-45	28	36	45	-	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	ØA (F7/F8)	ØD (s7/s8)	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
MET30-38-24	30	38	24	✓	7,26 €
MET30-38-30	30	38	30	-	8,69 €
MET30-38-38	30	38	38	✓	10,83 €
MET32-38-20	32	38	20	✓	4,98 €
MET32-38-25	32	38	25	-	Su richiesta
MET32-38-32	32	38	32	-	7,58 €
MET32-38-40	32	38	40	-	9,11 €
MET32-38-50	32	38	50	-	11,63 €
MET32-40-20	32	40	20	-	6,53 €
MET32-40-25	32	40	25	-	Su richiesta
MET32-40-32	32	40	32	-	Su richiesta
MET32-40-40	32	40	40	✓	12,44 €
MET32-40-50	32	40	50	-	Su richiesta
MET35-44-22	35	44	22	-	9,47 €
MET35-44-28	35	44	28	-	Su richiesta
MET35-44-35	35	44	35	-	14,36 €
MET35-45-25	35	45	25	-	Su richiesta
MET35-45-35	35	45	35	-	Su richiesta
MET35-45-40	35	45	40	-	Su richiesta
MET35-45-50	35	45	50	-	23,38 €
MET36-42-22	36	42	22	-	Su richiesta
MET36-42-28	36	42	28	-	Su richiesta
MET36-42-36	36	42	36	✓	9,81 €
MET36-42-45	36	42	45	-	Su richiesta
MET36-45-22	36	45	22	-	Su richiesta
MET36-45-28	36	45	28	-	Su richiesta
MET36-45-36	36	45	36	-	Su richiesta
MET36-45-45	36	45	45	-	Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

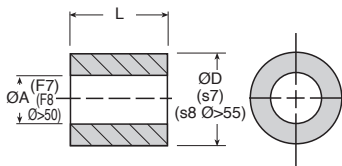

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	ØA (F7/F8)	ØD (s7/s8)	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
MET38-44-25	38	44	25	-	Su richiesta
MET38-44-35	38	44	35	✓	10,71 €
MET38-44-45	38	44	45	-	Su richiesta
MET40-46-25	40	46	25	-	Su richiesta
MET40-46-32	40	46	32	✓	9,77 €
MET40-46-40	40	46	40	-	12,08 €
MET40-46-50	40	46	50	✓	14,88 €
MET40-50-25	40	50	25	-	Su richiesta
MET40-50-32	40	50	32	-	16,95 €
MET40-50-40	40	50	40	✓	21,41 €
MET40-50-50	40	50	50	-	Su richiesta
MET45-51-28	45	51	28	-	9,47 €
MET45-51-36	45	51	36	-	Su richiesta
MET45-51-45	45	51	45	-	15,95 €
MET45-51-56	45	51	56	-	Su richiesta
MET45-55-35	45	55	35	-	Su richiesta
MET45-55-55	45	55	55	-	Su richiesta
MET45-55-65	45	55	65	-	Su richiesta
MET45-56-28	45	56	28	-	Su richiesta
MET45-56-36	45	56	36	-	Su richiesta
MET45-56-45	45	56	45	-	Su richiesta
MET45-56-56	45	56	56	-	Su richiesta
MET50-56-32	50	56	32	-	Su richiesta
MET50-56-40	50	56	40	-	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	ØA (F7/F8)	ØD (s7/s8)	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
MET50-56-50	50	56	50	-	Su richiesta
MET50-56-63	50	56	63	✓	26,83 €
MET50-60-32	50	60	32	-	Su richiesta
MET50-60-40	50	60	40	-	Su richiesta
MET50-60-50	50	60	50	-	40,87 €
MET50-60-63	50	60	63	-	Su richiesta
MET55-65-40	55	65	40	-	45,88 €
MET55-65-55	55	65	55	-	Su richiesta
MET55-65-70	55	65	70	-	Su richiesta
MET60-70-50	60	70	50	-	Su richiesta
MET60-70-60	60	70	60	-	Su richiesta
MET60-70-90	60	70	90	-	Su richiesta
MET60-70-120	60	70	120	-	Su richiesta
MET60-72-50	60	72	50	-	Su richiesta
MET60-72-60	60	72	60	-	Su richiesta
MET60-72-70	60	72	70	-	Su richiesta
MET60-80-90	60	80	90	-	231,51 €
MET60-80-120	60	80	120	-	231,51 €
MET63-70-40	63	70	40	-	Su richiesta
MET63-70-50	63	70	50	-	Su richiesta
MET70-80-90	70	80	90	-	128,95 €
MET70-80-120	70	80	120	-	155,87 €
MET80-100-120	80	100	120	-	302,54 €
MET100-120-120	100	120	120	-	369,87 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Cuscinetto a collare



METC Bronzo sinterizzato autolubrificante

- Cuscinetto in bronzo


- Materiale:

Bronzo BP25 / Sint A50/A51

- Velocità lineare max: 6m/s

- T° d'utilizzo: da -5°C a +100°C

- Olio di saturazione: ISO 100

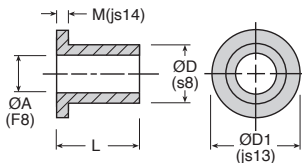

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	25+	50+	200+
Sc.	Prezzo -20%	-30%	-40%	Su richiesta	

Codice	ØA (F8)	ØD (s8)	L	ØD1 (js13)	M (js14)	Prezzo unit. da 1 a 9
METC3-6-4	3	6	4	9	1,5	✓ 1,18 €
METC3-6-6	3	6	6	9	1,5	✓ 1,18 €
METC3-6-10	3	6	10	9	1,5	✓ 1,30 €
METC4-8-4	4	8	4	12	2,0	✓ 1,30 €
METC4-8-8	4	8	8	12	2,0	✓ 1,41 €
METC4-8-12	4	8	12	12	2,0	✓ 1,51 €
METC6-10-6	6	10	6	14	2,0	✓ 1,47 €
METC6-10-10	6	10	10	14	2,0	✓ 1,47 €
METC6-10-16	6	10	16	14	2,0	✓ 1,74 €
METC8-12-8	8	12	8	16	2,0	✓ 1,51 €
METC8-12-12	8	12	12	16	2,0	✓ 1,68 €
METC8-12-16	8	12	16	16	2,0	✓ 1,92 €
METC9-14-6	9	14	6	19	2,5	- Su richiesta
METC9-14-10	9	14	10	19	2,5	- Su richiesta
METC9-14-14	9	14	14	19	2,5	✓ 2,20 €
METC10-13-10	10	13	10	16	1,5	✓ 1,51 €
METC10-13-16	10	13	16	16	1,5	✓ 1,80 €
METC10-13-20	10	13	20	16	1,5	✓ 1,97 €
METC10-15-10	10	15	10	20	2,5	✓ 2,04 €
METC10-15-16	10	15	16	20	2,5	✓ 2,50 €
METC10-15-20	10	15	20	20	2,5	✓ 2,88 €
METC10-16-8	10	16	8	22	3,0	✓ 2,09 €
METC10-16-10	10	16	10	22	3,0	✓ 2,38 €
METC10-16-16	10	16	16	22	3,0	✓ 3,11 €

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	25+	50+	200+
Sc.	Prezzo -20%	-30%	-40%	Su richiesta	

Codice	ØA (F8)	ØD (s8)	L	ØD1 (js13)	M (js14)	Prezzo unit. da 1 a 9
METC12-15-12	12	15	12	18	1,5	✓ 1,74 €
METC12-15-16	12	15	16	18	1,5	✓ 1,74 €
METC12-15-20	12	15	20	18	1,5	✓ 2,15 €
METC12-17-12	12	17	12	22	2,5	✓ 2,38 €
METC12-17-16	12	17	16	22	2,5	✓ 2,82 €
METC12-17-20	12	17	20	22	2,5	✓ 3,33 €
METC12-17-25	12	17	25	22	2,5	✓ 3,91 €
METC12-18-8	12	18	8	24	3,0	✓ 2,32 €
METC12-18-12	12	18	12	24	3,0	✓ 2,88 €
METC12-18-20	12	18	20	24	3,0	✓ 4,09 €
METC14-18-14	14	18	14	22	2,0	✓ 2,26 €
METC14-18-18	14	18	18	22	2,0	✓ 2,72 €
METC14-18-22	14	18	22	22	2,0	✓ 3,17 €
METC14-20-14	14	20	14	26	3,0	✓ 3,52 €
METC14-20-18	14	20	18	26	3,0	✓ 4,24 €
METC14-20-22	14	20	22	26	3,0	✓ 4,77 €
METC14-20-28	14	20	28	26	3,0	✓ 5,79 €
METC15-19-16	15	19	16	23	2,0	✓ 2,61 €
METC15-19-20	15	19	20	23	2,0	✓ 3,11 €
METC15-19-25	15	19	25	23	2,0	- Su richiesta
METC15-21-16	15	21	16	27	3,0	✓ 4,09 €
METC15-21-20	15	21	20	27	3,0	- Su richiesta
METC15-21-25	15	21	25	27	3,0	✓ 5,67 €
METC15-21-32	15	21	32	27	3,0	✓ 7,04 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ

↓	Qtà	1+	10+	25+	50+	200+
	Sc.	Prezzo	-20%	-30%	-40%	Su richiesta

Codice	ØA (F8)	ØD (s8)	ØD1 (js13)	M (js14)	Prezzo unit. Stock* da 1 a 9
METC16-20-16	16	20	16	24	2,0 ✓ 2,76 €
METC16-20-20	16	20	20	24	2,0 ✓ 3,28 €
METC16-20-25	16	20	25	24	2,0 ✓ 3,80 €
METC16-22-16	16	22	16	28	3,0 ✓ 4,36 €
METC16-22-20	16	22	20	28	3,0 ✓ 5,16 €
METC16-22-25	16	22	25	28	3,0 ✓ 5,90 €
METC16-22-32	16	22	32	28	3,0 ✓ 6,98 €
METC18-22-18	18	22	18	26	2,0 ✓ 3,28 €
METC18-22-22	18	22	22	26	2,0 - 3,86 €
METC18-22-28	18	22	28	26	2,0 - 4,53 €
METC18-24-18	18	24	18	30	3,0 ✓ 5,11 €
METC18-24-22	18	24	22	30	3,0 - 6,01 €
METC18-24-28	18	24	28	30	3,0 - 7,26 €
METC20-24-16	20	24	16	28	2,0 ✓ 3,28 €
METC20-24-20	20	24	20	28	2,0 ✓ 3,80 €
METC20-24-25	20	24	25	28	2,0 ✓ 4,47 €
METC20-26-16	20	26	16	32	3,0 ✓ 5,05 €
METC20-26-20	20	26	20	32	3,0 ✓ 5,84 €
METC20-26-25	20	26	25	32	3,0 ✓ 7,15 €
METC20-26-32	20	26	32	32	3,0 ✓ 9,21 €
METC22-27-18	22	27	18	32	2,5 ✓ 4,88 €
METC22-27-22	22	27	22	32	2,5 - Su richiesta
METC22-27-28	22	27	28	32	2,5 - Su richiesta
METC22-28-15	22	28	15	34	3,0 ✓ 5,00 €
METC22-28-20	22	28	20	34	3,0 ✓ 6,42 €
METC22-28-25	22	28	25	34	3,0 - Su richiesta
METC22-28-30	22	28	30	34	3,0 - Su richiesta
METC22-29-18	22	29	18	36	3,5 - Su richiesta
METC22-29-22	22	29	22	36	3,5 - 8,40 €
METC22-29-28	22	29	28	36	3,5 - 10,23 €
METC22-29-32	22	29	32	36	3,5 - 11,77 €
METC25-30-20	25	30	20	35	2,5 ✓ 5,84 €
METC25-30-25	25	30	25	35	2,5 ✓ 6,70 €
METC25-30-32	25	30	32	35	2,5 ✓ 8,45 €
METC25-32-20	25	32	20	39	3,5 ✓ 9,26 €
METC25-32-25	25	32	25	39	3,5 - Su richiesta
METC25-32-32	25	32	32	39	3,5 ✓ 11,94 €
METC28-33-22	28	33	22	38	2,5 - 6,86 €
METC28-33-28	28	33	28	38	2,5 - Su richiesta
METC28-33-36	28	33	36	38	2,5 - Su richiesta
METC28-36-22	28	36	22	44	4,0 - Su richiesta
METC28-36-28	28	36	28	44	4,0 ✓ 13,64 €
METC28-36-36	28	36	36	44	4,0 - 16,59 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ

↓	Qtà	1+	10+	25+
	Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	ØA (F8)	ØD (s8)	ØD1 (js13)	M (js14)	Prezzo unit. Stock* da 1 a 9
METC30-38-20	30	38	20	46	4,0 ✓ 7,33 €
METC30-38-25	30	38	25	46	4,0 ✓ 8,86 €
METC30-38-30	30	38	30	46	4,0 ✓ 10,07 €
METC32-38-20	32	38	20	44	3,0 ✓ 6,16 €
METC32-38-25	32	38	25	44	3,0 - 7,19 €
METC32-38-32	32	38	32	44	3,0 ✓ 8,41 €
METC32-40-20	32	40	20	48	4,0 ✓ 7,93 €
METC32-40-25	32	40	25	48	4,0 - Su richiesta
METC32-40-30	32	40	30	48	4,0 - 10,91 €
METC32-40-32	32	40	32	48	4,0 ✓ 11,24 €
METC36-42-22	36	42	22	48	3,0 ✓ 10,96 €
METC36-42-28	36	42	28	48	3,0 ✓ 8,86 €
METC36-42-36	36	42	36	48	3,0 - Su richiesta
METC36-45-22	36	45	22	54	4,5 - Su richiesta
METC36-45-28	36	45	28	54	4,5 - Su richiesta
METC36-45-36	36	45	36	54	4,5 - Su richiesta
METC40-46-25	40	46	25	52	3,0 ✓ 8,69 €
METC40-46-32	40	46	32	52	3,0 - 10,75 €
METC40-46-40	40	46	40	52	3,0 - 13,19 €
METC40-50-25	40	50	25	60	5,0 - 16,77 €
METC40-50-32	40	50	32	60	5,0 ✓ 20,43 €
METC40-50-40	40	50	40	60	5,0 ✓ 23,38 €
METC45-51-28	45	51	28	57	3,0 ✓ 10,62 €
METC45-51-36	45	51	36	57	3,0 - Su richiesta
METC45-51-45	45	51	45	57	3,0 - Su richiesta
METC45-56-28	45	56	28	67	5,5 - Su richiesta
METC45-56-36	45	56	36	67	5,5 - Su richiesta
METC45-56-45	45	56	45	67	5,5 - Su richiesta
METC50-56-32	50	56	32	62	3,0 - Su richiesta
METC50-56-40	50	56	40	62	3,0 - Su richiesta
METC50-56-50	50	56	50	62	3,0 - Su richiesta
METC50-60-32	50	60	32	70	5,0 ✓ 26,54 €
METC50-60-40	50	60	40	70	5,0 ✓ 41,72 €
METC50-60-50	50	60	50	70	5,0 - Su richiesta
METC60-70-50	60	70	50	80	5,0 - 99,29 €
METC60-70-60	60	70	60	80	5,0 - Su richiesta