

Giunto di collegamento ad angolo variabile

NCTAT

Plastica

- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm

- Materiali:

Corpo: poliammide rinforzata

Bulloneria: inox

Info.



- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Tubo per struttura TUBE

- Profili guide di scorrimento PGT

- Profili supporti PSP

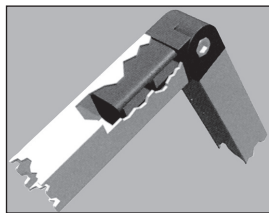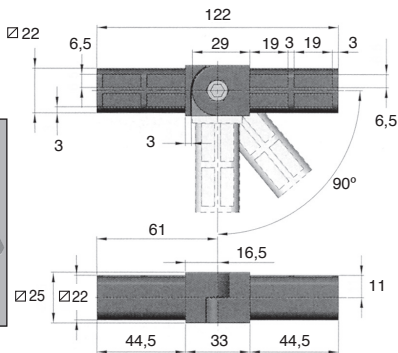

Esempio d'applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25AT	0,12	AT	11,23 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



LRR-53
Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla acciaio



M0
Vite senza fine, Acciaio temprato



CHAM52705S
Cerniera ad avvitare inox, Marine



PPJ
Pistoncino a molla, Con flangia di fissaggio orizzontale



CLG3
Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



G01
Giunto cardanico semplice, Sollecitazioni normale




RTT
Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata



RCC_RCX
Rondella sferica - DIN6319, concava




CHA1056_U20
Cerniera ad avvitare, Sezione 90X60

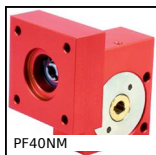

PF40NM
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 18 Nm



PRI125rehausse
Extension for articulated foot Ø123, Ø 123

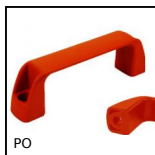

PO
Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio

Prodotti correlati



TUBE25_25
Tubo quadrato, Alluminio



NCT
Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



NCT
Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



NCT
Giunto di collegamento, Ad angolo fisso