

# Giunto di collegamento ad angolo variabile

## NCTAT

## Plastica

- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm

- Materiali:

Corpo: poliammide rinforzata

Bulloneria: inox

### Info.



- Venduto a multipli, contattateci

### Accessori

- Tubo per struttura TUBE

- Profili guide di scorrimento PGT

- Profili supporti PSP

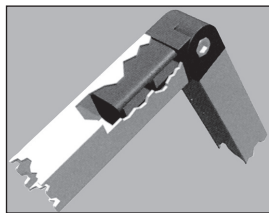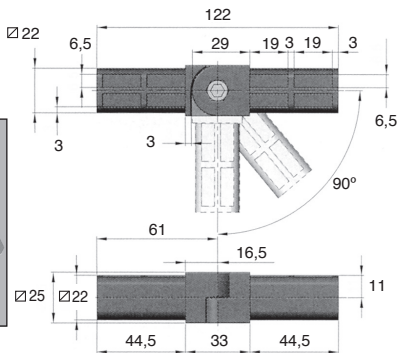

Esempio d'applicazione

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25AT	0.12	AT	11,23 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



GPB55

Impugnatura sferica  
femmina filettata,  
Alluminio



NT62

Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 6 a  
18 Nm - a treni  
parall...



IN1

Ingranaggio interno,  
Acciaio 20NCD2



FBL6000\_K13

Spazzola al metro,  
Polipropilene nero  
striato (PP)



KSTM

Supporto ritto con  
cuscinetto Igubal®,  
Polimero



PLM-20SC

Magnete cilindrico di  
fermo filettato,  
Magnete di fermo  
maschiato



PDD

Pressore a molla  
sensore di  
rilevamento, Con asta  
di comando per int...



NKIB

Cuscinetto combinato  
con anello interno,  
Carico assiale  
bidirezionale



DP

Spina cilindrica ,  
standard ISO 2338



PDD

Pressore a molla  
sensore di  
rilevamento, Con  
attacco per sensore



VMS

Volantino zigrinato,  
Zigrinato



AT5M AT10M

Cinghia aperta al  
metro tipo AT, AT10  
Poliuretano armatura  
in acciaio

## Prodotti correlati



TUBE25\_25

Tubo quadrato,  
Alluminio



NCT

Giunto di  
collegamento, Ad  
angolo fisso



NCT

Giunto di  
collegamento, Ad  
angolo fisso



NCT

Giunto di  
collegamento, Ad  
angolo fisso