

OP3DX OP3SX

Quadrante a 4 cifre


- Quadrante a 4 cifre (cifra rossa per indicare i decimi o i centesimi), con lettura fino a 9999
- Indicatore di posizione ad albero cavo
- Indicatore a 4 cifre per messa a punto e lettura diretta di uno spostamento (o di un angolo) ottenuto grazie alla rotazione di un albero di comando
- Cassa in policarbonato non infiammabile. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C.
- Colore: arancione
- Altezza delle cifre 5mm
- Foro standard dell'albero 14:7, altri fori più piccoli da 14mm con boccola di riduzione




Guarnizione antipolvere



Flangia distanziatrice OP3-BE

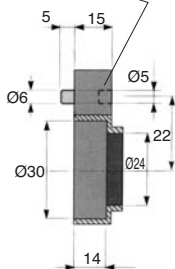

Albero foro max. Ø14

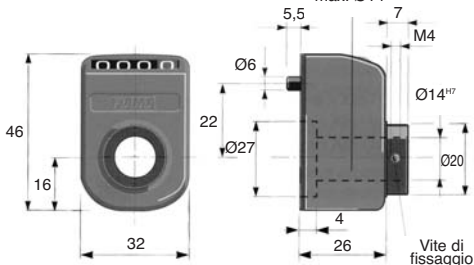

Opzioni

- Modello con parti metalliche in inox
- Perno di arresto \varnothing 6mm

Assemblaggio

- Inserire l'indicatore attraverso l'albero cavo verificando che il nipplo d'ancoraggio entri nel foro diam. 5mm predisposto. Posizionare lo strumento sul livello iniziale (zero) e bloccare la vite di fissaggio



**NUOVI
SCONTI**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	15+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Vista	Passo (mm)	Indicazione dopo un giro (mm)	Velocità max. (g/min)	Direzione di conteggio	Prezzo unit. da 1 a 4
OP3-A10-DX	A	1	001 0	300	orario	61,92 €
OP3-A20-DX	A	2	002 0	300	orario	61,92 €
OP3-A40-DX	A	4	004 0	250	orario	61,92 €
OP3-A50-DX	A	5	005 0	200	orario	61,92 €
OP3-A100-DX	A	10	010 0	150	orario	61,92 €
OP3-B10-DX	B	1	001 0	300	orario	61,92 €
OP3-B20-DX	B	2	002 0	300	orario	61,92 €
OP3-B40-DX	B	4	004 0	250	orario	61,92 €
OP3-B50-DX	B	5	005 0	200	orario	61,92 €
OP3-B100-DX	B	10	010 0	150	orario	61,92 €
OP3-A10-SX	A	1	001 0	300	anti-orario	61,92 €
OP3-A20-SX	A	2	002 0	300	anti-orario	61,92 €
OP3-A40-SX	A	4	004 0	250	anti-orario	61,92 €
OP3-A50-SX	A	5	005 0	200	anti-orario	61,92 €
OP3-A100-SX	A	10	010 0	150	anti-orario	61,92 €
OP3-B10-SX	B	1	001 0	300	anti-orario	61,92 €
OP3-B20-SX	B	2	002 0	300	anti-orario	61,92 €
OP3-B40-SX	B	4	004 0	250	anti-orario	61,92 €
OP3-B50-SX	B	5	005 0	200	anti-orario	61,92 €
OP3-B100-SX	B	10	010 0	150	anti-orario	61,92 €

Altri prodotti...



SSG0
Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L



PR105
Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
103



AC
Piastrina di riscontro,
15mm



PAM_SS
Piede snodato con
base lamiera, Ø 30 &
40



UGH40
Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø 40



HTD14M_85
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD14 Acciaio



PRF_PSA
Rotella per profilo
alluminio, Albero per
guida



AKN
Giunto a soffietto
Gerwah®, da 22 a
180Nm



CHML63
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a



RJUM05
Supporto per boccola
Drylin R®, Chiuso -



PRF_RR
Elementi di giunzione,
Piastra di raccordo



BEAS
Manopola, stella,
antistatico

Prodotti correlati



OP3_14_06
Accessorio per
indicatori, Boccola di
riduzione



OPFL_OPMP
Accessorio per
indicatori, Flangia
blocco albero



LFM
Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 1 filetto



VPRA_M
Volantino con
impugnatura, Plastica
termoindurente -
Mozzo:acciaio z...