

OP3DX
OP3SX

Quadrante a **4 cifre**


- Quadrante a 4 cifre (cifra rossa per indicare i decimi o i centesimi), con lettura fino a 9999
- Indicatore di posizione ad albero cavo
- Indicatore a 4 cifre per messa a punto e lettura diretta di uno spostamento (o di un angolo) ottenuto grazie alla rotazione di un albero di comando
- Cassa in policarbonato non infiammabile. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C.
- Colore: arancione
- Altezza delle cifre 5mm
- Foro standard dell'albero 14:7, altri fori più piccoli da 14mm con boccola di riduzione




Guarnizione antipolvere



Flangia distanziatrice OP3-BE

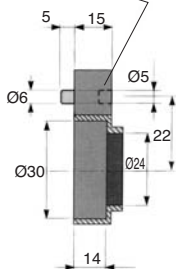

Albero foro max. Ø14

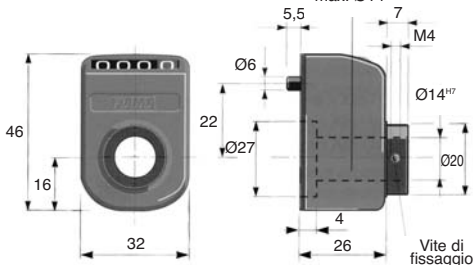

Opzioni

- Modello con parti metalliche in inox
- Perno di arresto \varnothing 6mm

Assemblaggio

- Inserire l'indicatore attraverso l'albero cavo verificando che il nipplo d'ancoraggio entri nel foro diam. 5mm predisposto. Posizionare lo strumento sul livello iniziale (zero) e bloccare la vite di fissaggio



**NUOVI
SCONTI**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	15+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Vista	Passo (mm)	Indicazione dopo un giro (mm)	Velocità max. (g/min)	Direzione di conteggio	Prezzo unit. da 1 a 4
OP3-A10-DX	A	1	001 0	300	orario	61,92 €
OP3-A20-DX	A	2	002 0	300	orario	61,92 €
OP3-A40-DX	A	4	004 0	250	orario	61,92 €
OP3-A50-DX	A	5	005 0	200	orario	61,92 €
OP3-A100-DX	A	10	010 0	150	orario	61,92 €
OP3-B10-DX	B	1	001 0	300	orario	61,92 €
OP3-B20-DX	B	2	002 0	300	orario	61,92 €
OP3-B40-DX	B	4	004 0	250	orario	61,92 €
OP3-B50-DX	B	5	005 0	200	orario	61,92 €
OP3-B100-DX	B	10	010 0	150	orario	61,92 €
OP3-A10-SX	A	1	001 0	300	anti-orario	61,92 €
OP3-A20-SX	A	2	002 0	300	anti-orario	61,92 €
OP3-A40-SX	A	4	004 0	250	anti-orario	61,92 €
OP3-A50-SX	A	5	005 0	200	anti-orario	61,92 €
OP3-A100-SX	A	10	010 0	150	anti-orario	61,92 €
OP3-B10-SX	B	1	001 0	300	anti-orario	61,92 €
OP3-B20-SX	B	2	002 0	300	anti-orario	61,92 €
OP3-B40-SX	B	4	004 0	250	anti-orario	61,92 €
OP3-B50-SX	B	5	005 0	200	anti-orario	61,92 €
OP3-B100-SX	B	10	010 0	150	anti-orario	61,92 €

Altri prodotti...



Maniglia a ponte, Fino a 250°C



Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 43Nm



Maniglia a ponte, Alluminio



Morsetto porta guide, Conico singolo



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 28 Nm



Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



Guida lineare a sfere - Sfere inox, Carello - da 514 N a 16700 N



Contenitore a becco, 8mm



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 54 Nm



Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 182Nm



Cuscinetto ritto tutto inox, Inox



Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato

Prodotti correlati



Accessorio per indicatori, Boccola di riduzione



Accessorio per indicatori, Flangia blocco albero



Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto



Volantino con impugnatura, Plastica termoidurente - Mozzo:acciaio z...