

Kit morsetti per fotocellula



PCP

Insieme preassemblato

- Assemblaggio composto da una base, due assi, un morsetto regolabile e un morsetto porta cellula

- Materiali: poliammide rinforzata


Asse: tubo inox 304

Viteria: inox

NUOVO!

Info.

- Montaggio possibile in profili di alluminio PRF

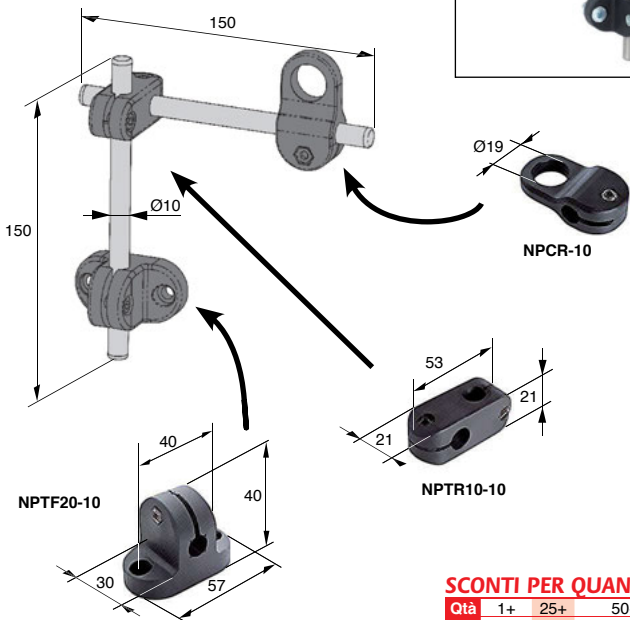

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|-----|-------------|--------------|-----|
| Qtà | 1+ | 25+ | 50+ |
| Sc. | Prezzo -10% | Su richiesta | |

Codici

PCP10-150

Stock*

Prezzo unit.
Da 1 a 24



30,78 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHAFR-MINI

Cerniera, A frizione



GCT

Copiglia per tubo, Clip per tubo



RTN

Giunto Bowex®, a dentatura bombata, Nylon



BIM

Pistoncino a molla, miniatura




DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



SA_SAKH

Supporto per manico, Chiuso - carico leggero

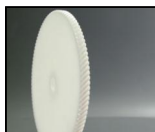

H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



JSM

Cuscinetto cilindrico, Polimero universale



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



TRMSS

Cremagliera a sezione circolare, Inox - modulo 1-5



BLHB60

Rinvio angolare, fino a 70 Nm



NSO

Supporto standard per manico aperto a sfere, Aperto - lungo

Prodotti correlati



NPTR10

Connettore rinvio d'angolo, Regolabile



NPTF20

Morsetto di collegamento, Fisso Ø10 a Ø14



NPTR_M

Morsetto con maniglia, Regolabile



NPCR

Morsetto porta fotocellule, Regolabile