



Riduttore a ruota e vite senza fine

Coppia fino a 164Nm


PF70

- **Rapporti da 5:1 a 120:1**
- Gioco in uscita $\leq 0^{\circ}30'$
- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min
- Materiali:




Corpo: alluminio anodizzato
 Ingresso: acciaio non temprato
 Uscita: bronzo
 Coperchio: inox

- Flangia in ingresso non posizionata angolarmente
- Verificare l'adattamento al vostro motore
- Massa: 7,90 kg

Grandi rapporti di riduzione

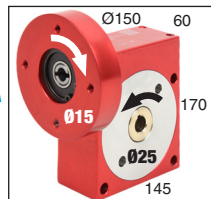

Dettaglio in ingresso

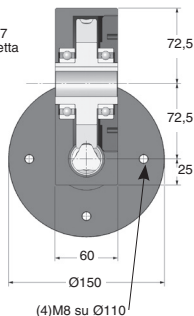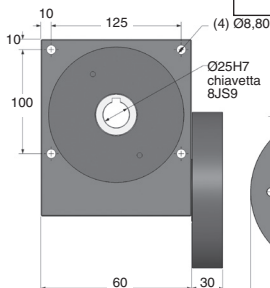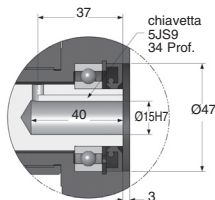

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	10:1	12:1	15:1	20:1	30:1	60:1	120:1
3000	38	40	42	45	50	56	38
2000	47	49	53	55	61	69	46
1000	61	65	67	71	73	83	55
VELOCITÀ	500	77	81	83	87	91	100
IN INGRESSO	200	99	101	105	107	113	77
(g/min)	100	115	119	121	123	129	86
50	129	133	137	139	144	146	90
10	160	160	160	164	164	164	90

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-5%	-5%	Su richiesta

Codice	Rapporto	Rendimento per 1000 g/min	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Irreversibilità	Prezzo unit da 1 a 2
PF70-10	10:1	90%	4,81 x 10 ⁻⁵	NO	1 230,48 €
PF70-12	12:1	89%	4,19 x 10 ⁻⁵	NO	1 230,48 €
PF70-15	15:1	86%	3,70 x 10 ⁻⁵	NO	1 230,48 €
PF70-20	20:1	85%	3,28 x 10 ⁻⁵	NO	1 230,48 €
PF70-30	30:1	78%	3,00 x 10 ⁻⁵	NO	1 230,48 €
PF70-60	60:1	67%	2,89 x 10 ⁻⁵	SI	1 230,48 €
PF70-120	120:1	50%	2,76 x 10 ⁻⁵	SI	1 230,48 €
PF70-SP	5:1-120:1	Rapporti speciali da 5:1 a 120:1 o dentatura a sinistra			Su richiesta
PF70-A		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}8'$			Su richiesta
PF70-AR		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}4'$			Su richiesta

Dimensioni in mm