
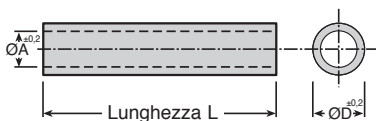


- Distanziatori modellati
- Materiale:  
Polistirene urto naturale
- T° max.: 70°C

### Info.

- Il bordo non è rotto alle estremità
- Confezionate in lotti

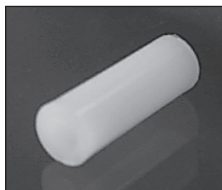

### SCONTI PER QUANTITÀ

N. lotto	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØA Nominale	ØA	L	ØD	Qtà a lotto	Stock*	Prezzo unit. a lotto
PLN3-3/B	3	3,2	3 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-4/B	3	3,2	4 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-5/B	3	3,2	5 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-6/B	3	3,2	6 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-8/B	3	3,2	8 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-10/B	3	3,2	10 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-12/B	3	3,2	12 ±0,20	6	100	✓	8,53 €
PLN3-15/B	3	3,2	15 ±0,20	6	100	✓	8,53 €
PLN3-20/B	3	3,2	20 ±0,20	6	100	-	8,53 €
PLN3-25/B	3	3,2	25 ±0,25	6	100	-	10,68 €
PLN3-30/B	3	3,2	30 ±0,25	6	100	-	10,68 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Codice	ØA Nominale	ØA	L	ØD	Qtà a lotto	Stock*	Prezzo unit. a lotto
PLN4-2/B	4	4,2	2 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	7,67 €
PLN4-3/B	4	4,2	3 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	7,67 €
PLN4-4/B	4	4,2	4 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	7,67 €
PLN4-5/B	4	4,2	5 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	7,67 €
PLN4-6/B	4	4,2	6 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	7,67 €
PLN4-8/B	4	4,2	8 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	7,67 €
PLN4-10/B	4	4,2	10 <sup>±0,15</sup>	8	100	✓	7,67 €
PLN4-12/B	4	4,2	12 <sup>±0,20</sup>	8	100	-	8,91 €
PLN4-15/B	4	4,2	15 <sup>±0,20</sup>	8	100	✓	8,91 €
PLN4-18/B	4	4,2	18 <sup>±0,20</sup>	8	100	-	8,91 €
PLN4-25/B	4	4,2	25 <sup>±0,25</sup>	8	100	-	11,49 €
PLN4-30/B	4	4,2	30 <sup>±0,25</sup>	8	100	✓	11,49 €
PLN5-2/B	5	5,2	2 <sup>±0,15</sup>	10	100	✓	8,53 €
PLN5-3/B	5	5,2	3 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	8,53 €
PLN5-4/B	5	5,2	4 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	8,53 €
PLN5-5/B	5	5,2	5 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	8,53 €
PLN5-6/B	5	5,2	6 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	8,53 €
PLN5-8/B	5	5,2	8 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	8,53 €
PLN5-10/B	5	5,2	10 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	8,53 €
PLN5-12/B	5	5,2	12 <sup>±0,20</sup>	10	100	-	10,70 €
PLN5-15/B	5	5,2	15 <sup>±0,20</sup>	10	100	-	10,70 €
PLN5-18/B	5	5,2	18 <sup>±0,20</sup>	10	100	-	10,70 €
PLN5-20/B	5	5,2	20 <sup>±0,20</sup>	10	100	-	10,70 €
PLN5-25/B	5	5,2	25 <sup>±0,25</sup>	10	100	-	13,60 €
PLN5-30/B	5	5,2	30 <sup>±0,25</sup>	10	100	-	13,60 €
PLN6-2/B	6	6,2	2 <sup>±0,15</sup>	10	100	✓	8,53 €
PLN6-3/B	6	6,2	3 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	8,53 €
PLN6-4/B	6	6,2	4 <sup>±0,15</sup>	10	100	-	8,53 €
PLN6-5/B	6	6,2	5 <sup>±0,15</sup>	10	100	✓	8,53 €
PLN6-6/B	6	6,2	6 <sup>±0,15</sup>	10	100	✓	8,53 €
PLN6-8/B	6	6,2	8 <sup>±0,15</sup>	10	100	✓	8,53 €
PLN6-10/B	6	6,2	10 <sup>±0,15</sup>	10	100	✓	8,53 €
PLN6-12/B	6	6,2	12 <sup>±0,20</sup>	10	100	✓	10,70 €
PLN6-15/B	6	6,2	15 <sup>±0,20</sup>	10	100	✓	10,70 €
PLN6-18/B	6	6,2	18 <sup>±0,20</sup>	10	100	✓	10,70 €
PLN6-20/B	6	6,2	20 <sup>±0,20</sup>	10	100	✓	10,70 €
PLN6-25/B	6	6,2	25 <sup>±0,25</sup>	10	100	-	13,60 €
PLN6-30/B	6	6,2	30 <sup>±0,25</sup>	10	100	✓	13,60 €


\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



ACLERP

Rulliera, Senza guida laterale

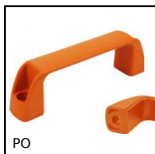

PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio



VTA

Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®, 0.53 a 1.32 Nm



PRF\_BR

Elementi di giunzione, Flangia per profilato



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



BTESS

Tenditore automatico universale per tenditore, Per ambienti aggressivi



ACL-FPA

Accessori per pannelli, Morsetto angolare




HTD5M\_09

Puleggia dentata di trasmissione tipo



PSG055

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303

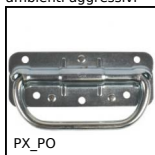

PX\_PO

Maniglia - movimentazione



DILC

Indexing plunger with cam, with cam

## Prodotti correlati



PLB

Distanziatore cilindrico, Ottone



PLS

Distanziatore cilindrico, Inox 303