
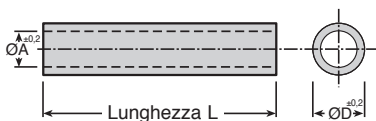


- Distanziatori modellati
- Materiale:
Polistirene urto naturale
- T° max.: 70°C

Info.

- Il bordo non è rotto alle estremità
- Confezionate in lotti

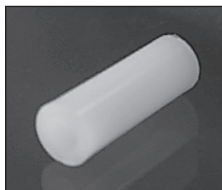

SCONTI PER QUANTITÀ

N. lotto	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØA Nominale	ØA	L	ØD	Qtà a lotto	Stock*	Prezzo unit. a lotto
PLN3-3/B	3	3,2	3 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-4/B	3	3,2	4 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-5/B	3	3,2	5 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-6/B	3	3,2	6 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-8/B	3	3,2	8 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-10/B	3	3,2	10 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-12/B	3	3,2	12 ±0,20	6	100	✓	8,53 €
PLN3-15/B	3	3,2	15 ±0,20	6	100	✓	8,53 €
PLN3-20/B	3	3,2	20 ±0,20	6	100	-	8,53 €
PLN3-25/B	3	3,2	25 ±0,25	6	100	-	10,68 €
PLN3-30/B	3	3,2	30 ±0,25	6	100	-	10,68 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Codice	ØA Nominale	ØA	L	ØD	Qtà a lotto	Stock*	Prezzo unit. a lotto
PLN4-2/B	4	4,2	2 ^{±0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-3/B	4	4,2	3 ^{±0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-4/B	4	4,2	4 ^{±0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-5/B	4	4,2	5 ^{±0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-6/B	4	4,2	6 ^{±0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-8/B	4	4,2	8 ^{±0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-10/B	4	4,2	10 ^{±0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-12/B	4	4,2	12 ^{±0,20}	8	100	-	8,91 €
PLN4-15/B	4	4,2	15 ^{±0,20}	8	100	✓	8,91 €
PLN4-18/B	4	4,2	18 ^{±0,20}	8	100	-	8,91 €
PLN4-25/B	4	4,2	25 ^{±0,25}	8	100	-	11,49 €
PLN4-30/B	4	4,2	30 ^{±0,25}	8	100	✓	11,49 €
PLN5-2/B	5	5,2	2 ^{±0,15}	10	100	✓	8,53 €
PLN5-3/B	5	5,2	3 ^{±0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN5-4/B	5	5,2	4 ^{±0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN5-5/B	5	5,2	5 ^{±0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN5-6/B	5	5,2	6 ^{±0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN5-8/B	5	5,2	8 ^{±0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN5-10/B	5	5,2	10 ^{±0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN5-12/B	5	5,2	12 ^{±0,20}	10	100	-	10,70 €
PLN5-15/B	5	5,2	15 ^{±0,20}	10	100	-	10,70 €
PLN5-18/B	5	5,2	18 ^{±0,20}	10	100	-	10,70 €
PLN5-20/B	5	5,2	20 ^{±0,20}	10	100	-	10,70 €
PLN5-25/B	5	5,2	25 ^{±0,25}	10	100	-	13,60 €
PLN5-30/B	5	5,2	30 ^{±0,25}	10	100	-	13,60 €
PLN6-2/B	6	6,2	2 ^{±0,15}	10	100	✓	8,53 €
PLN6-3/B	6	6,2	3 ^{±0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN6-4/B	6	6,2	4 ^{±0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN6-5/B	6	6,2	5 ^{±0,15}	10	100	✓	8,53 €
PLN6-6/B	6	6,2	6 ^{±0,15}	10	100	✓	8,53 €
PLN6-8/B	6	6,2	8 ^{±0,15}	10	100	✓	8,53 €
PLN6-10/B	6	6,2	10 ^{±0,15}	10	100	✓	8,53 €
PLN6-12/B	6	6,2	12 ^{±0,20}	10	100	✓	10,70 €
PLN6-15/B	6	6,2	15 ^{±0,20}	10	100	✓	10,70 €
PLN6-18/B	6	6,2	18 ^{±0,20}	10	100	✓	10,70 €
PLN6-20/B	6	6,2	20 ^{±0,20}	10	100	✓	10,70 €
PLN6-25/B	6	6,2	25 ^{±0,25}	10	100	-	13,60 €
PLN6-30/B	6	6,2	30 ^{±0,25}	10	100	✓	13,60 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BOX-TOR-ORFS

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 7.65 x 1.78mm a 37.82 x...



H02

Giunto cardanico semplice ad aghi, Sollecitazioni intense



BC3

Panamech, Multi-Beam inox, Inox - con ganascia di serraggio



TBEBASE

Base plate for economic mini-table, Allows X-Y cross tables



DILC

Indexing plunger with cam, with cam



VRC2

Staffa di bloccaggio 2 lati, 2 lati



TBE12

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew, 2kg



BOX-TOR-D

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 18.00 x 2.00mm a 50.00 ...



PRF_CLIP_45

Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per



CHAEpac

Square decorative screwed hinges, carbon fibre



PTMR

Telescopic furniture foot, threaded stud



SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati



PLB

Distanziatore cilindrico, Ottone



PLS

Distanziatore cilindrico, Inox 303