 



- Distanziatori modellati
- Materiale:
Polistirene urto naturale
- T° max.: 70°C

Info.

- Il bordo non è rotto alle estremità
- Confezionate in lotti

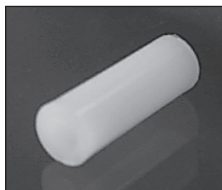

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|----------|--------|------|------|--------------|
| N. lotto | 1+ | 5+ | 20+ | 100+ |
| Sc. | Prezzo | -20% | -30% | Su richiesta |


| Codice | ØA Nominale | ØA | L | ØD | Qtà a lotto | Stock* | Prezzo unit. a lotto |
|-----------|----------------|-----|----------|----|----------------|--------|-------------------------|
| PLN3-3/B | 3 | 3,2 | 3 ±0,15 | 6 | 100 | ✓ | 6,74 € |
| PLN3-4/B | 3 | 3,2 | 4 ±0,15 | 6 | 100 | ✓ | 6,74 € |
| PLN3-5/B | 3 | 3,2 | 5 ±0,15 | 6 | 100 | ✓ | 6,74 € |
| PLN3-6/B | 3 | 3,2 | 6 ±0,15 | 6 | 100 | ✓ | 6,74 € |
| PLN3-8/B | 3 | 3,2 | 8 ±0,15 | 6 | 100 | ✓ | 6,74 € |
| PLN3-10/B | 3 | 3,2 | 10 ±0,15 | 6 | 100 | ✓ | 6,74 € |
| PLN3-12/B | 3 | 3,2 | 12 ±0,20 | 6 | 100 | ✓ | 8,53 € |
| PLN3-15/B | 3 | 3,2 | 15 ±0,20 | 6 | 100 | ✓ | 8,53 € |
| PLN3-20/B | 3 | 3,2 | 20 ±0,20 | 6 | 100 | - | 8,53 € |
| PLN3-25/B | 3 | 3,2 | 25 ±0,25 | 6 | 100 | - | 10,68 € |
| PLN3-30/B | 3 | 3,2 | 30 ±0,25 | 6 | 100 | - | 10,68 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

| Codice | ØA Nominale | ØA | L | ØD | Qtà a lotto | Stock* | Prezzo unit. a lotto |
|-----------|----------------|-----|---------------------|----|----------------|--------|-------------------------|
| PLN4-2/B | 4 | 4,2 | 2 ^{±0,15} | 8 | 100 | ✓ | 7,67 € |
| PLN4-3/B | 4 | 4,2 | 3 ^{±0,15} | 8 | 100 | ✓ | 7,67 € |
| PLN4-4/B | 4 | 4,2 | 4 ^{±0,15} | 8 | 100 | ✓ | 7,67 € |
| PLN4-5/B | 4 | 4,2 | 5 ^{±0,15} | 8 | 100 | ✓ | 7,67 € |
| PLN4-6/B | 4 | 4,2 | 6 ^{±0,15} | 8 | 100 | ✓ | 7,67 € |
| PLN4-8/B | 4 | 4,2 | 8 ^{±0,15} | 8 | 100 | ✓ | 7,67 € |
| PLN4-10/B | 4 | 4,2 | 10 ^{±0,15} | 8 | 100 | ✓ | 7,67 € |
| PLN4-12/B | 4 | 4,2 | 12 ^{±0,20} | 8 | 100 | - | 8,91 € |
| PLN4-15/B | 4 | 4,2 | 15 ^{±0,20} | 8 | 100 | ✓ | 8,91 € |
| PLN4-18/B | 4 | 4,2 | 18 ^{±0,20} | 8 | 100 | - | 8,91 € |
| PLN4-25/B | 4 | 4,2 | 25 ^{±0,25} | 8 | 100 | - | 11,49 € |
| PLN4-30/B | 4 | 4,2 | 30 ^{±0,25} | 8 | 100 | ✓ | 11,49 € |
| PLN5-2/B | 5 | 5,2 | 2 ^{±0,15} | 10 | 100 | ✓ | 8,53 € |
| PLN5-3/B | 5 | 5,2 | 3 ^{±0,15} | 10 | 100 | - | 8,53 € |
| PLN5-4/B | 5 | 5,2 | 4 ^{±0,15} | 10 | 100 | - | 8,53 € |
| PLN5-5/B | 5 | 5,2 | 5 ^{±0,15} | 10 | 100 | - | 8,53 € |
| PLN5-6/B | 5 | 5,2 | 6 ^{±0,15} | 10 | 100 | - | 8,53 € |
| PLN5-8/B | 5 | 5,2 | 8 ^{±0,15} | 10 | 100 | - | 8,53 € |
| PLN5-10/B | 5 | 5,2 | 10 ^{±0,15} | 10 | 100 | - | 8,53 € |
| PLN5-12/B | 5 | 5,2 | 12 ^{±0,20} | 10 | 100 | - | 10,70 € |
| PLN5-15/B | 5 | 5,2 | 15 ^{±0,20} | 10 | 100 | - | 10,70 € |
| PLN5-18/B | 5 | 5,2 | 18 ^{±0,20} | 10 | 100 | - | 10,70 € |
| PLN5-20/B | 5 | 5,2 | 20 ^{±0,20} | 10 | 100 | - | 10,70 € |
| PLN5-25/B | 5 | 5,2 | 25 ^{±0,25} | 10 | 100 | - | 13,60 € |
| PLN5-30/B | 5 | 5,2 | 30 ^{±0,25} | 10 | 100 | - | 13,60 € |
| PLN6-2/B | 6 | 6,2 | 2 ^{±0,15} | 10 | 100 | ✓ | 8,53 € |
| PLN6-3/B | 6 | 6,2 | 3 ^{±0,15} | 10 | 100 | - | 8,53 € |
| PLN6-4/B | 6 | 6,2 | 4 ^{±0,15} | 10 | 100 | - | 8,53 € |
| PLN6-5/B | 6 | 6,2 | 5 ^{±0,15} | 10 | 100 | ✓ | 8,53 € |
| PLN6-6/B | 6 | 6,2 | 6 ^{±0,15} | 10 | 100 | ✓ | 8,53 € |
| PLN6-8/B | 6 | 6,2 | 8 ^{±0,15} | 10 | 100 | ✓ | 8,53 € |
| PLN6-10/B | 6 | 6,2 | 10 ^{±0,15} | 10 | 100 | ✓ | 8,53 € |
| PLN6-12/B | 6 | 6,2 | 12 ^{±0,20} | 10 | 100 | ✓ | 10,70 € |
| PLN6-15/B | 6 | 6,2 | 15 ^{±0,20} | 10 | 100 | ✓ | 10,70 € |
| PLN6-18/B | 6 | 6,2 | 18 ^{±0,20} | 10 | 100 | ✓ | 10,70 € |
| PLN6-20/B | 6 | 6,2 | 20 ^{±0,20} | 10 | 100 | ✓ | 10,70 € |
| PLN6-25/B | 6 | 6,2 | 25 ^{±0,25} | 10 | 100 | - | 13,60 € |
| PLN6-30/B | 6 | 6,2 | 30 ^{±0,25} | 10 | 100 | ✓ | 13,60 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...

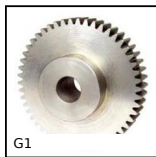

G1
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



PSG05S
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



GE
Chiusura a leva,
Miniature



GE C
Chiusura a leva in
gomma con aggancio,
Bloccabile



EMR
Volantino zigrinato a
serraggio rapido,
Zigrinato



VHTM
Hexagonal headed
bolt Hygienic
Design®, Inox




CHTRP
Riduttore a rinvio
angolare a L o a T,
fino a 87,3 Nm




DOG319
Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 4 a 9
Nm



JCSs
Giunto cardanico -
inox, Sollecitazioni

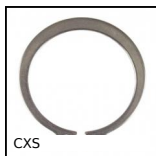

CXS
Anello di arresto
esterno DIN471,

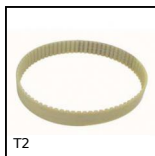

T2
Cinghia di
posizionamento T,



WJRM
Pattino ibrido Drylin®
W, Cuscinetto ibrido

Prodotti correlati



PLB
Distanziatore
cilindrico, Ottone



PLS
Distanziatore
cilindrico, Inox 303