 



- Distanziatori modellati
- Materiale:
Polistirene urto naturale
- T° max.: 70°C

Info.

- Il bordo non è rotto alle estremità
- Confezionate in lotti

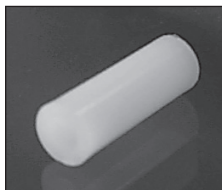

SCONTI PER QUANTITÀ

N. lotto	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØA Nominale	ØA	L	ØD	Qtà a lotto	Stock*	Prezzo unit. a lotto
PLN3-3/B	3	3,2	3 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-4/B	3	3,2	4 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-5/B	3	3,2	5 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-6/B	3	3,2	6 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-8/B	3	3,2	8 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-10/B	3	3,2	10 ±0,15	6	100	✓	6,74 €
PLN3-12/B	3	3,2	12 ±0,20	6	100	✓	8,53 €
PLN3-15/B	3	3,2	15 ±0,20	6	100	✓	8,53 €
PLN3-20/B	3	3,2	20 ±0,20	6	100	-	8,53 €
PLN3-25/B	3	3,2	25 ±0,25	6	100	-	10,68 €
PLN3-30/B	3	3,2	30 ±0,25	6	100	-	10,68 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Codice	ØA Nominale	ØA	L	ØD	Qtà a lotto	Stock*	Prezzo unit. a lotto
PLN4-2/B	4	4,2	2 ^{+0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-3/B	4	4,2	3 ^{+0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-4/B	4	4,2	4 ^{+0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-5/B	4	4,2	5 ^{+0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-6/B	4	4,2	6 ^{+0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-8/B	4	4,2	8 ^{+0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-10/B	4	4,2	10 ^{+0,15}	8	100	✓	7,67 €
PLN4-12/B	4	4,2	12 ^{+0,20}	8	100	-	8,91 €
PLN4-15/B	4	4,2	15 ^{+0,20}	8	100	✓	8,91 €
PLN4-18/B	4	4,2	18 ^{+0,20}	8	100	-	8,91 €
PLN4-25/B	4	4,2	25 ^{+0,25}	8	100	-	11,49 €
PLN4-30/B	4	4,2	30 ^{+0,25}	8	100	✓	11,49 €
PLN5-2/B	5	5,2	2 ^{+0,15}	10	100	✓	8,53 €
PLN5-3/B	5	5,2	3 ^{+0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN5-4/B	5	5,2	4 ^{+0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN5-5/B	5	5,2	5 ^{+0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN5-6/B	5	5,2	6 ^{+0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN5-8/B	5	5,2	8 ^{+0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN5-10/B	5	5,2	10 ^{+0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN5-12/B	5	5,2	12 ^{+0,20}	10	100	-	10,70 €
PLN5-15/B	5	5,2	15 ^{+0,20}	10	100	-	10,70 €
PLN5-18/B	5	5,2	18 ^{+0,20}	10	100	-	10,70 €
PLN5-20/B	5	5,2	20 ^{+0,20}	10	100	-	10,70 €
PLN5-25/B	5	5,2	25 ^{+0,25}	10	100	-	13,60 €
PLN5-30/B	5	5,2	30 ^{+0,25}	10	100	-	13,60 €
PLN6-2/B	6	6,2	2 ^{+0,15}	10	100	✓	8,53 €
PLN6-3/B	6	6,2	3 ^{+0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN6-4/B	6	6,2	4 ^{+0,15}	10	100	-	8,53 €
PLN6-5/B	6	6,2	5 ^{+0,15}	10	100	✓	8,53 €
PLN6-6/B	6	6,2	6 ^{+0,15}	10	100	✓	8,53 €
PLN6-8/B	6	6,2	8 ^{+0,15}	10	100	✓	8,53 €
PLN6-10/B	6	6,2	10 ^{+0,15}	10	100	✓	8,53 €
PLN6-12/B	6	6,2	12 ^{+0,20}	10	100	✓	10,70 €
PLN6-15/B	6	6,2	15 ^{+0,20}	10	100	✓	10,70 €
PLN6-18/B	6	6,2	18 ^{+0,20}	10	100	✓	10,70 €
PLN6-20/B	6	6,2	20 ^{+0,20}	10	100	✓	10,70 €
PLN6-25/B	6	6,2	25 ^{+0,25}	10	100	-	13,60 €
PLN6-30/B	6	6,2	30 ^{+0,25}	10	100	✓	13,60 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



YG4

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



PRF_PA

Elementi di giunzione,
Piastra di
adattamento



NSKB

Guida mini Drylin® N,
Rail end cap



SH1

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2



WJUM16

Pattino Drylin® W,
Pattino




RFK38B

Riduttore ipoide inox,
fino a 200 Nm



S20

Supporto corto per
manicotto aperto a
sfere, Aperto - corto

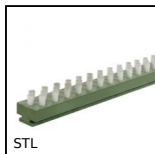

STL

Guida con spazzola,
Spazzola



MAX22

Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0,07 a
0,2Nm



VRC1

Staffa di bloccaggio 1
lato, 1 lato



BPHF

Sfera portante a
incastro con flangia,
Forte



MAX26

Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0,075 a
0,6Nm

Prodotti correlati



PLB

Distanziatore
cilindrico, Ottone



PLS

Distanziatore
cilindrico, Inox 303