

Altri prodotti...




SVT15
Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite
traslante



SVG
Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
174mm a 190mm



UTKswcr
Guida lineare
Utilitrack®, Carrello a
rotelle acciaio

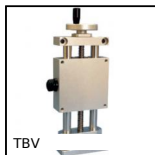

TBV
Tavola di
posizionamento
verticale manuale,
12kg



HTD8M_30
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD8 Ghisa



CHMR40
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
57 Nm



AT5P_AT10P
Piastra di giunzione
per cinghia AT, AT10



PRF19_E
Squadra di giunzione,
PRF19 a PRF32



KB_OP
Manicotto a sfere di
precisione, Di
precisione - acciaio



BEAS
Manopola, stella,
antistatico



KK
Chiavetta
rettangolare, Acciaio



RTL450
Calettatore di
bloccaggio, Coppia
elevata

Prodotti correlati



PRF4545
Profilato alluminio
standard, 45 x 45 mm



RLXAC8
Rullo folle, Acciaio



RLX
Rullo folle plastica,
PVC