

Nut for aluminium profile

Stock

PRFECL **MiniTec**




With tab

- Square nut with sprung tab
- Nut can be inserted at any point along the slot in a profile
- Material: zinc plated or stainless steel
- Not sold individually, contact us for details

Advantages

- Allows parts to be added/removed easily
- Sprung tabs allows the nut to be retained in place when using vertically positioned profiles

steel or stainless steel

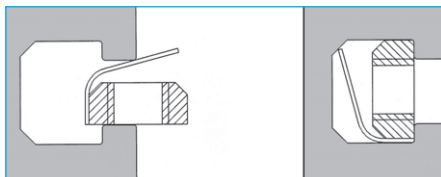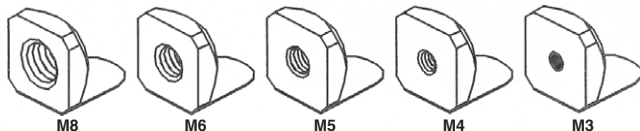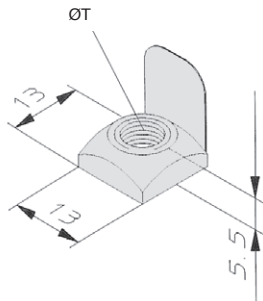

Very simple positioning

DISCOUNTS

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List -5%	On request	

Part number		ØT	Stock* Steel	Price each 1 to 49	
Steel	Stainless steel			Steel	Stainless steel
PRF-ECL-M3	PRF-ECL-M3/SS	M3	✓	0,73 €	2,25 €
PRF-ECL-M4	PRF-ECL-M4/SS	M4	✓	0,73 €	2,25 €
PRF-ECL-M5	PRF-ECL-M5/SS	M5	✓	0,73 €	2,25 €
PRF-ECL-M6	PRF-ECL-M6/SS	M6	✓	0,73 €	2,25 €
PRF-ECL-M8	PRF-ECL-M8/SS	M8	✓	0,73 €	2,25 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



CMM

Testa a snodo
maschio DIN
ISO12240-4, Acciaio /
bronzo



T5-16ECO

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, Serie economica -
T5 allu...




BLH70

Rinvio angolare a L,
da 26 a 128 Nm



GTCSS

Rullo tendicinghia, Per
ambienti aggressivi

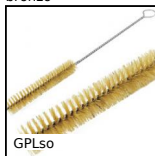

GPLso

Scovolo, seta



TBEBASE

Base plate for
economic mini-table,
Allows X-Y cross
tables



G3-ECO

Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,
Acciaio C45




NPTR

Morsetto, Regolabile



ACLDBB

Sistema di chiusura
per profili alluminio,
Fermo a 2 sfere

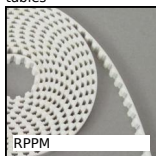

RPPM

Cinghia aperta al
metro tipo RPP, RPP8
Poliuretano armatura
in acciaio



SSDB

Ingranaggio conico
inox, 2:1



VDSQCB

Bloccaggio scorrevole
per la regolazione,
Piastra di base per
profil...

Prodotti correlati




PRF4545

Profilato alluminio
standard, 45 x 45 mm



PRF_FIX_ANG

Fissaggio, Fissaggio
angolare

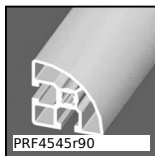

PRF4545r90

Profilato alluminio
standard, 45 x 45 mm
- R90°



PRF-SCL

Sistema di chiusura
per profili alluminio,
Lock for sliding doors