


Altri prodotti...



NTMbr
Grano punta in
ottone, punta in
ottone

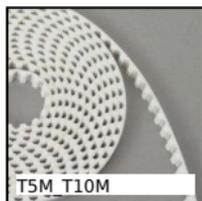

T5M_T10M
Cinghia aperta al
metro tipo T, T10
Poliuretano armatura
in acciaio




CQA20
Slitta di regolazione
miniatura, 20



LRR-53
Chiavistello con
bloccaggio, Lucchetto
a molla acciaio




PTKFss
Piede speciale
agroalimentare, Dado
cieco inox - norme 3A

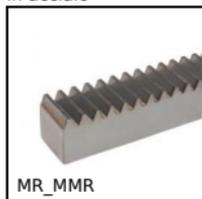

MR_MMR
Cremagliera sezione
metrica, Acciaio



TS01_TW01
Guida lineare su
binario Drylin® T, fino
al 7000 N

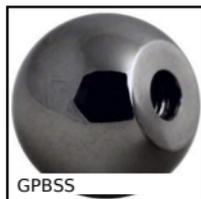

GPBSS
Impugnatura sferica
femmina filettata,
Inox 304



SLHHlok
Bloccaggio a leva, A
leva orizzontale / base
orizzontale



BOX-SHNA
Dado esagonale -
DIN934, Valigetta di
dadi acciaio



PT882
Pignone di trazione,
Serie 882



PF40
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino
a 18 Nm

Prodotti correlati



PRF4545
Profilato alluminio
standard, 45 x 45 mm