

# Internal hinge pin for aluminium profile

## MiniTecPRFPIV

- Supplied with fixing kit
- Material: anodised aluminium

### Uses



- Doors
- Panels
- Sections of structures that need to move

### Assembly

- Slide the pin to the required location in the slot of the upper support profile and tighten.
- Repeat for lower profile.
- Add the spacers
- Insert the other part of the pin into the central hole at the top of the door profile, repeat for bottom of door
- Assemble the door into the frame ensuring the two parts of each hinge are in the correct position. Tighten the 2 grub screws on each hinge

### Info.

- Max. load: 250N

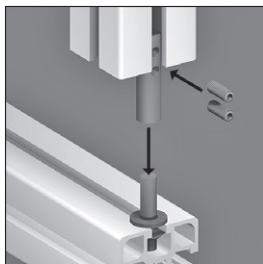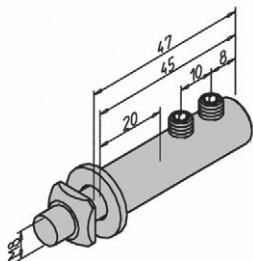

Typical application



### DISCOUNTS

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List -5%	On request	

Part number	Type	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 49
PRF-PIV	Hinge pin	0,02	✓	7,70 €

\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...



PCS8ECO

Pignone a catena - acciaio, 8mm (DIN 05B-1)



HLA24

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 78Nm



CHM50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 107 Nm



ESCON

Accessori per variatore di velocità 5A, Kit 4 cavi motore DC



BAC110

Contentore a becco, Contentore



PAT85

Piede snodato con base stampata Ø85, Ø 85



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



DBC

Panamech, Multi-Beam, Alluminio - con ganaschia di serraggio



BAG0

Anello di bloccaggio, Inox



ZG125

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



TCC\_SS

Tenditore, Inox



DSF

Limitatore di coppia a scivolamento, 4 a 2600 Nm

## Prodotti correlati



PRF4545

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm



PRF\_ART

Cerniere e giunti, Con maniglia di serraggio