

Altri prodotti...



LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



VAP

Magnete con foro centrale, Con foro centrale



ASH

Anello di sollevamento, dritto a saldare



PSG3S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



ACL-PLAngle

Elementi di giunzione, Collegamento angolare



CHAPAM

Cerniera a testa piatta a saldare, Acciaio



PTA100ssEB

Piede snodato con base stampata Ø100, Piede snodato



HCA

Grano magnetico con esagono incassato, Acciaio



GCH

Guida lineare a sfere - Sfere inox, Carello - da 514 N a 16700 N




Q7

Cuscinetto obliquo a sfere, Acciaio



PW_PWG3

Ruota di precisione, Bronzo

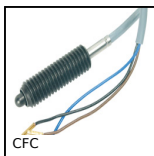

CFC

Pressore a molla con esagono incassato, A contatto elettrico

Prodotti correlati



PAMF120

Articulated fixable foot, pressed bolt-down base Ø 120, Ø 120



PTKFss

Piede fissabile speciale agroalimentare, Stainless steel - 3-A

stand...