
 
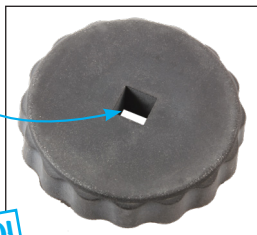


- **Elemento di manovra**
- T° di utilizzo: max 100°C
- Materiale:
Poliammide
- Venduto a multipli, contattateci

Foro quadrato



NUOVO!

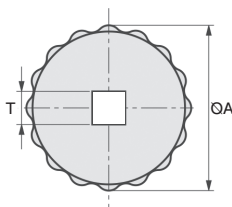

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØA	ØB	C	T	F	G	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
PVL40-6/SQ	40	20	9	6x6	1	8	10	✓	2,35 €
PVL40-8/SQ	40	20	9	8x8	1	8	10	✓	2,35 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GMC_GMK_BR
Morsetto porta guide,
Piatto o tondo



SSB
Ingranaggio conico
inox, 1:1



PAMF80EB
Piede snodato con
base stampata
fissabile Ø80, Piede
snodato



ES
Bipod support base,
Plastic



PR65C
Half-articulated foot Ø
65, Ø 65



GMK17_BR
Morsetto porta guide,
Conico singolo



METC
Cuscinetto a collare,
Bronzo
autolubrificante



CHB
Braccio di reazione,
Braccio di reazione
per riduttori CHB




CHV
Motovariatore
meccanico, da 0,18 a
1,5kW



MAX26
Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0,075 a
0,6Nm



VTA
Limitatore di coppia
ad attrito Vari-Tork®,
0.53 a 1.32 Nm

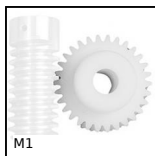

M1
Ruota per vite senza
fine, Plastica lavorata
(delrin)

Prodotti correlati



BMF
Manopola, Zigrinata -
Cieco



GLB
Volantino a 6 lobi,
Tecnopolimero -
Ottone



GGB
Dado ad alette,
Maschiato passante