
 
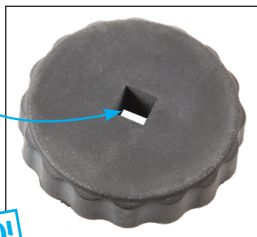


- **Elemento di manovra**
- T° di utilizzo: max 100°C
- Materiale:
Poliammide
- Venduto a multipli, contattateci

Foro quadrato



NUOVO!

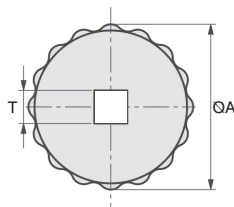

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | | | |
|-----|--------|-----|------|------|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ | 100+ | 200+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | -15% | -20% | Su richiesta |

| Codice | ØA | ØB | C | T | F | G | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|------------|----|----|---|-----|---|---|-----------|--------|-----------------------|
| PVL40-6/SQ | 40 | 20 | 9 | 6x6 | 1 | 8 | 10 | ✓ | 2,35 € |
| PVL40-8/SQ | 40 | 20 | 9 | 8x8 | 1 | 8 | 10 | ✓ | 2,35 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



V3RA_PTR
Volantino a tre razze,
Poliammide



PRF_ART
Cerniere e giunti, Con
maniglia di serraggio



VPPTss
Volantino pieno con
impugnatura girevole,
Inox 304



PCS6ECO
Pignone a catena -
acciaio, 6mm (DIN
04-1)



HTD5M_25
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Alluminio



PAP
Maniglia e battuta per
porta, Maniglia
ergonomica



METC
Cuscinetto a collare,
Bronzo
autolubrificante
METAFRAM



HRV
Sistema di guida su
binario a V Simple
Select®, Binario con
carrello



PTA50ssEB
Piede snodato con
base stampata Ø50,
Piede snodato



PM4
Coppia ruota e vite
senza fine, Bronzo



GMK17_RG
Morsetto di giunzione,
Per guida prodotto
laterale



P55
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
57 Nm

Prodotti correlati



BMF
Manopola, Zigrinata -
Cieco



GLB
Volantino a 6 lobi,
Tecnopolimero -
Ottone



GGB
Dado ad alette,
Maschiato passante