
 
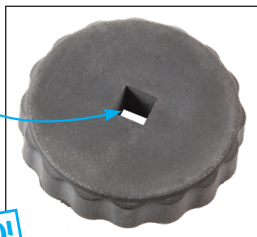


- **Elemento di manovra**
- T° di utilizzo: max 100°C
- Materiale:
Poliammide
- Venduto a multipli, contattateci

Foro quadrato



NUOVO!

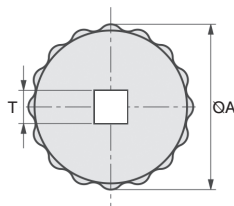

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØA	ØB	C	T	F	G	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
PVL40-6/SQ	40	20	9	6x6	1	8	10	✓	2,35 €
PVL40-8/SQ	40	20	9	8x8	1	8	10	✓	2,35 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



R203

Molla per stampi
ISO10243, Leggero



DB

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 2:1



ZA

Albero per guida
lineare, Acciaio
temprato



CHINV

Cerniera invisibile,
Invisibile - Apertura
90°



GALRUB

Rullo per
trasportatore, Caucciù



DBL880

Rotella per catena,
Serie 880 e 881



CHB

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
41 Nm



VTLM

Volantino a 3 lobi,
Poliammide - Acciaio



UCP_PBT

Cuscinetto ritto
polimero inox,



CAP881

Catena a tapparella,
Stretta serie 881



PLM-16A

Magnete, Con foro
maschiato



IBJss

Snodo angolare, Inox

Prodotti correlati



BMF

Manopola, Zigrinata -
Cieco



GLB

Volantino a 6 lobi,
Tecnopolimero -
Ottone



GGB

Dado ad alette,
Maschiato passante