

Ruota con fascia in gomma nera

RBN


Carico pesante fino a 215 kg

- Ruota di tipo industriale costituita da una fascia in gomma piena semi-elastica
- Materiale:
 - Fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore
 - Corpo centrale in polipropilene
- Mozzo liscio
- T° d'utilizzo: -20 °C a +60 °C

Vantaggi

- Ruota morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Non danneggia i pavimenti

Assorbe il rumore

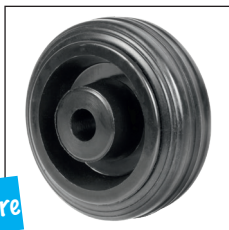

ØD



B



C



ØA

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
RBN80-34/ML	80	34	40	12	75	✓	3,56 €
RBN100-35/ML	100	35	39	12	100	✓	4,20 €
RBN125-38/ML	125	38	45	15	125	✓	6,61 €
RBN150-40/ML	150	40	45	15	150	-	9,36 €
RBN160-38/ML	160	38	60	20	150	-	9,76 €
RBN200-47/ML	200	47	60	20	215	-	12,78 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Ruota in gomma con foro centrale


Carico pesante fino a 215 kg

RBNTC

- **Ruota industriale fino a 215 kg**
- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Materiale:
 - Forcella: in lamiera d'acciaio stampata, protetta da un rivestimento in zinco lucido
 - Ruota con fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore (vedere **RBN**)
- Mozzo liscio
- T° d'utilizzo : -20 °C a +60 °C

Vantaggi

- Ruota morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Non danneggia i pavimenti

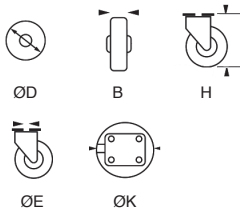

Supporto girevole



Supporto girevole a doppio bloccaggio

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	ØE	Diametro d'ingombro ØK	Carico ammesso (kg)	Prezzo unit. 1 a 9
Supporto girevole							
RBN80/TC/P	80	30	105	12	158	75	11,29 €
RBN100/TC/P	100	35	125	12	182	100	12,45 €
RBN125/TC/P	125	38	152	12	210	125	16,17 €
RBN150/TC/P	150	40	179	12	242	150	20,87 €
RBN160/TC/P	160	38	188	12,5	267	150	29,51 €
RBN200/TC/P	200	47	232	12,5	320	215	35,90 €
Supporto girevole a doppio bloccaggio							
RBN80/TC/PDB	80	30	105	12	290	75	17,31 €
RBN100/TC/PDB	100	35	125	12	290	100	18,27 €
RBN125/TC/PDB	125	38	152	12	290	125	22,35 €
RBN150/TC/PDB	150	40	179	12	290	150	28,29 €
RBN160/TC/PDB	160	38	188	12,5	267	150	44,23 €
RBN200/TC/PDB	200	47	232	12,5	320	215	51,19 €

Dimensioni in mm

Ruota in gomma con piastra

RBNPL

Carico pesante fino a 215 kg

- **Ruota industriale fino a 215 kg**
- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Materiale:

Forcella: in lamiera d'acciaio stampata, protetta da un rivestimento in zinco lucido
 Ruota con fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore (vedere RBN)

- Mozzo liscio
- T°: -20 °C a +60 °C



Supporto fisso




Supporto girevole



Supporto girevole a doppio bloccaggio

Vantaggi

- Ruota morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Non danneggia i pavimenti

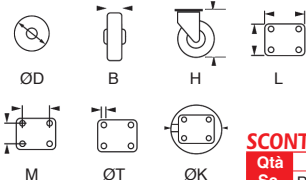

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	10+	30+
Prezzo	-5%	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	L	M	ØT	ØK	Diam di ingombro	Carico consentito (kg)	Prix Uni. 1 à 9
Supporto fisso										
RBN80/PL/F	80	30	109	110x85	80x60	8	-	75	-	8,53 €
RBN100/PL/F	100	35	126	110x85	80x60	8	-	100	-	9,71 €
RBN125/PL/F	125	38	153	110x85	80x60	8	-	125	-	13,54 €
RBN150/PL/F	150	40	180	110x85	80x60	8	-	150	-	17,36 €
RBN160/PL/F	160	38	180	135x110	105x80	11	-	150	✓	23,81 €
RBN200/PL/F	200	47	241	135x110	105x80	11	-	215	-	31,27 €
Supporto girevole										
RBN80/PL/P	80	30	109	110x85	80x60	8	158	75	✓	11,37 €
RBN100/PL/P	100	35	126	110x85	80x60	8	182	100	✓	12,55 €
RBN125/PL/P	125	38	153	110x85	80x60	8	210	125	-	15,82 €
RBN150/PL/P	150	40	180	110x85	80x60	8	242	150	✓	20,23 €
RBN160/PL/P	160	38	180	135x110	105x80	11	267	150	-	30,62 €
RBN200/PL/P	200	47	241	135x110	105x80	11	320	215	-	37,42 €
Supporto girevole a doppio bloccaggio										
RBN80/PL/PDB	80	30	109	110x85	80x60	8	290	75	✓	16,98 €
RBN100/PL/PDB	100	35	126	110x85	80x60	8	290	100	-	18,17 €
RBN125/PL/PDB	125	38	153	110x85	80x60	8	290	125	✓	22,60 €
RBN150/PL/PDB	150	40	180	110x85	80x60	8	290	150	-	26,41 €
RBN160/PL/PDB	160	38	180	135x110	105x80	11	267	150	-	39,07 €
RBN200/PL/PDB	200	47	241	135x110	105x80	11	320	215	-	46,80 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GE

Chiusura a leva,
Miniature

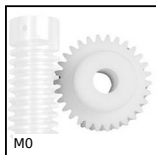

M0

Ruota per vite senza
fine , Plastica lavorata
(delrin)



CHINV

Cerniera invisibile,
Invisibile - Apertura
90°



ACL

Elementi di giunzione,
Angolare
semicircolare



ZBconique

Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



CHA_GC_9SS

Cerniera (tutto inox),
A saldare



GBSz

Vite a ricircolo di
sfere, Dado cilindrico



DIV

Pistoncino a molla,
Bloccabile - Acciaio



CLR

Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio




NK27

Guida mini Drylin® N,
Larghezza 27 mm



ERF

Terminale rapido per
cavi, Terminale
filettato

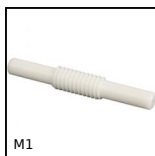

M1

Vite senza fine ,
Plastica lavorata
(delrin)

Prodotti correlati



RPCpl

Ruota girevole con
piastra, Acciaio -
Poliammide



RPCplss

Ruota girevole con
piastra, Inox -
Poliammide



RBN

Ruota, Rivestimento
in gomma - nucleo in
polipropilene



RBNpl

Ruota girevole a
doppio bloccaggio,
Acciaio - caucciù