



Ruota **alte temperature** con foro centrale

Carico fino a 200kg

RHTTCSS

- Ruota industriale per temperature elevate

- Il sistema girevole è assicurato da una doppia corona di sfere
- Ruota girevole a doppio bloccaggio:
Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono tramite una pressione del piede sul pedale.
- Mozzo liscio
- Materiali:
Supporto lamiera inox 304
Ruota in poliammide RHT
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C

Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature



Girevole



Doppio bloccaggio



ØD



B



H



ØE



ØK


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	ØE	ØK	Diametro di ingombro	Carico ammissibile (kg)	Prezzo unit. da 1 a 4
Girevole								
RHT80/TC/P/SS	80	35	105	12	173		125	46,27 €
RHT100/TC/P/SS	100	35	126	12	193		150	47,58 €
RHT125/TC/P/SS	125	40	153	12	221		200	96,78 €
Girevole doppio bloccaggio								
RHT80/TC/PDB/SS	80	35	105	12	173		125	55,98 €
RHT100/TC/PDB/SS	100	35	126	12	193		150	57,30 €
RHT125/TC/PDB/SS	125	40	153	12	221		200	106,49 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...

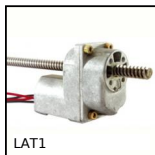

LAT1

Attuatore lineare a motore, 1 ampere



TOC

Testa orientabile, Corta



DILC

Indexing plunger with cam, with cam



YG1

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



YG0

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



PDM_PDV

Detectable plastic palm grip, by metal detectors



PRF-P

Supporto piede, Per piedi o ruote




BCM_T

Elemento di trascinamento, Elemento di trascinamento



AT5-25ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo

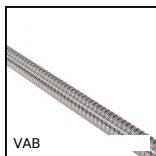

VAB

Vite a ricircolo di sfere al metro, Vite a sfere



MSP19

Inserto con piastrina a incollare



PVL

Volantino a lobi, Poliamide

Prodotti correlati



RHTtcss

Ruota alte temperature con foro centrale, fino a 200kg



RHT

Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg