



Ruota **alte temperature** con foro centrale

Carico fino a 200kg

RHTTCSS

- Ruota industriale per temperature elevate

- Il sistema girevole è assicurato da una doppia corona di sfere
- Ruota girevole a doppio bloccaggio:
Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono tramite una pressione del piede sul pedale.
- Mozzo liscio
- Materiali:
Supporto lamiera inox 304
Ruota in poliammide RHT
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C

Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature



Girevole



Doppio bloccaggio



ØD



B



H



ØE



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	ØE	ØK	Diametro di ingombro	Carico ammissibile (kg)	Prezzo unit. da 1 a 4
Girevole								
RHT80/TC/P/SS	80	35	105	12	173		125	46,27 €
RHT100/TC/P/SS	100	35	126	12	193		150	47,58 €
RHT125/TC/P/SS	125	40	153	12	221		200	96,78 €
Girevole doppio bloccaggio								
RHT80/TC/PDB/SS	80	35	105	12	173		125	55,98 €
RHT100/TC/PDB/SS	100	35	126	12	193		150	57,30 €
RHT125/TC/PDB/SS	125	40	153	12	221		200	106,49 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



VPR
Vite ad alette
Hygienic Usit®, Inox



UGPC
Unità di guida per
cilindrico, Cuscinetto
corto



CPAS-H
Squadra pieghevole,
Per carico pesante




P55
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
57 Nm



PR40
Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
50




PDM_PDV
Detectable plastic
palm grip, blue
thermoplastic

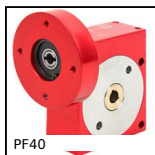

PF40
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino
a18 Nm



CTss
Giunto cardanico
telescopico inox,
Sollecitazioni leggere

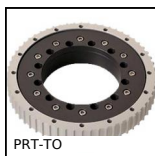

PRT-TO
Corona girevole
Iglidur®, Con



MHX
Manicotto esagonale
maschiato, Esagonale



SVR30
Martinetto a vite - Vite
rotante, Con



Q1
Cuscinetto orientabile
a sfere, Acciaio

Prodotti correlati



RHTtcss
Ruota alte
temperature, fino a
200kg



RHT
Ruota alte
temperature, fino a
200kg



RHTplss
Ruota alte
temperature, fino a
200kg



RHTplss
Ruota alte
temperature, fino a
200kg