



Ruota **alte temperature** con foro centrale

Carico fino a 200kg

RHTTCSS

- Ruota industriale per temperature elevate

- Il sistema girevole è assicurato da una doppia corona di sfere
- Ruota girevole a doppio bloccaggio:
Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono tramite una pressione del piede sul pedale.
- Mozzo liscio
- Materiali:
Supporto lamiera inox 304
Ruota in poliammide RHT
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C

Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature



Girevole



Doppio bloccaggio



ØD



B



H



ØE



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	ØE	ØK	Diametro di ingombro	Carico ammissibile (kg)	Prezzo unit. da 1 a 4
Girevole								
RHT80/TC/P/SS	80	35	105	12	173		125	46,27 €
RHT100/TC/P/SS	100	35	126	12	193		150	47,58 €
RHT125/TC/P/SS	125	40	153	12	221		200	96,78 €
Girevole doppio bloccaggio								
RHT80/TC/PDB/SS	80	35	105	12	173		125	55,98 €
RHT100/TC/PDB/SS	100	35	126	12	193		150	57,30 €
RHT125/TC/PDB/SS	125	40	153	12	221		200	106,49 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



EHD12

Riduttore coassiale,
da 60 a 140 Nm



CHAsb89

Cerniera senza perno,
□Cerniera in polimero



VRSSss

Anello di
sollevamento,
Orientabile maschio
inox



AKD

Giunto a soffietto
Gerwah®, da 22 a
600Nm



RHTplss

Ruota alte
temperature, fino a
200kg



EP7

Indicatore di posizione
elettronico, 5 cifre



BLM

Pressore liscio a
molla, Corpo
termoplastica



DGS1

Testa a snodo
femmina, Acciaio /
acciaio - Serie
economica




BEF

Vite a ricircolo di sfere
miniatura, Supporto



NKXR

Cuscinetto combinato
senza anello interno,

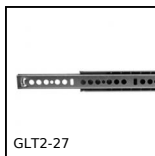

GLT2-27

Guide telescopiche
per montaggio in



MEP

Impugnatura cilindrica
libera, Fissa

Prodotti correlati



RHTtcss

Ruota alte
temperature con foro
centrale, fino a 200kg



RHT

Ruota alte
temperature, fino a
200kg



RHTplss

Ruota alte
temperature, fino a
200kg



RHTplss

Ruota alte
temperature, fino a
200kg