



RJA

PVC

- **Guarnizione venduta in rotoli**
- Si aggancia alla lamiera o ad una parete sottile
- **Materiale:**
PVC nero

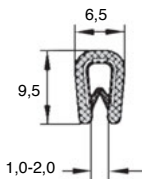

RJA00-02

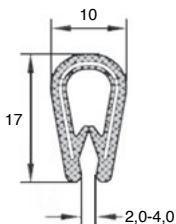

RJA00-08

SCONTI per 5m

Qtà	1+	5+	50+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

SCONTI per 50m e 100m

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	


Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA00-02/5	PVC nero	5 metri	✓	11,34 €
RJA00-02/100	PVC nero	100 metri	✓	182,63 €
RJA00-08/5	PVC nero	5 metri	✓	16,56 €
RJA00-08/50	PVC nero	50 metri	-	132,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BPLE
Sfera portante a
incastro, Leggero

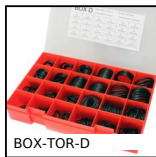

BOX-TOR-D
Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 18.00 x
2.00mm a 50.00 ...



BGC
Giunto Oldham, con
ganascia di serraggio



GG1
Ingranaggio dritto
rettificato, Acciaio
trattato



PSG05
Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato



ACLAPA
Sistema di chiusura,
Battuta a calamita



LWL
Guida lineare a sfere -
Sfere inox, Binario -
da 514 N a 16700 N



LRR
Chiavistello con perno
prismatico, Lucchetto
a molla



UFX
Giunto elastico
UNEFLEX, range



SH1
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata



T5M T10M
Cinghia aperta al
metro tipo T, T10
Poliuretano armatura



PGR
Impugnatura cilindrica
libera retraibile,
Retraibile

Prodotti correlati



RJA00_28
Guarnizione in
gomma, Da
agganciare



RJA11_27
Guarnizione in
gomma, Diverso
dall'agganciare