



RJA

PVC

- **Guarnizione venduta in rotoli**
- Si aggancia alla lamiera o ad una parete sottile
- **Materiale:**
PVC nero

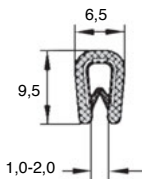

RJA00-02

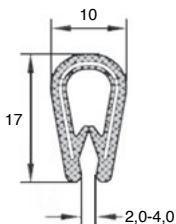

RJA00-08

SCONTI per 5m

Qtà	1+	5+	50+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

SCONTI per 50m e 100m

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA00-02/5	PVC nero	5 metri	✓	11,34 €
RJA00-02/100	PVC nero	100 metri	✓	182,63 €
RJA00-08/5	PVC nero	5 metri	✓	16,56 €
RJA00-08/50	PVC nero	50 metri	-	132,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ZDB
Ingranaggio conico in
plastica, 2:1



DP
Spina cilindrica ,
standard ISO 2338



PCS62
Pignone a catena -
acciaio, 15.875 (DIN
10B-1)



PSG125HC
Ingran. dritto di
precisione trattato
skiving, Acciaio
20NCD2 cement...



G0
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



SSDB
Ingranaggio conico
inox, 2:1



CHAuss
Cerniera ad avvitare,
270°



RAG
Guida di scorrimento
a rullini,



DOMI50
Kit di raccordo, Kit di
raccordo XY



PCP
Kit connettori per
portacellule, Pre-
assemblato



PLM-20SC
Magnete cilindrico,
Magnete cilindrico



DOMI30
Accessori di
collegamento, Kit di
fissaggio

Prodotti correlati



RJA00_28
Guarnizione in
gomma, Da
agganciare



RJA11_27
Guarnizione in
gomma, Diverso
dall'aggancio