



RJA

PVC

- **Guarnizione venduta in rotoli**
- Si aggancia alla lamiera o ad una parete sottile
- **Materiale:**
PVC nero

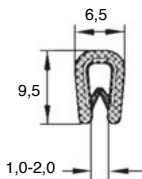

RJA00-02

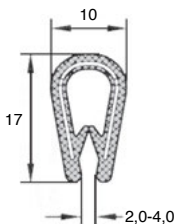

RJA00-08

SCONTI per 5m

Qtà	1+	5+	50+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

SCONTI per 50m e 100m

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA00-02/5	PVC nero	5 metri	✓	11,34 €
RJA00-02/100	PVC nero	100 metri	✓	182,63 €
RJA00-08/5	PVC nero	5 metri	✓	16,56 €
RJA00-08/50	PVC nero	50 metri	-	132,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RAM35

Riduttore manuale,
Rinvio angolare



PRF_CHA

Cerniera ad avvitare,
Su facciata



E20

Riduttore a rinvio
angolare, da 0.60 a
3.84 Nm



PR125rehausse

Extension for
articulated foot Ø123,
Ø 123



PLC_PLT

Magnete, Con foro
centrale



CHAE3030PA

Cerniera ad avvitare
estetica quadrata,
Poliammide



HK

Accessorio di
serraggio manuale,
Serraggio manuale
LWH



SCR

Accessori per ventosa,
Adattatore per inserto



AT10-25ECO

Puleggia dentata di
posizionamento tipo



R206

Molla per stampi
ISO10243, Extra-forte



HSSss

Vite a spalla di
precisione inox



UGH32

Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø 32

Prodotti correlati



RJA00_28

Guarnizione in
gomma, Da
agganciare



RJA11_27

Guarnizione in
gomma, Diverso
dall'aggancio