

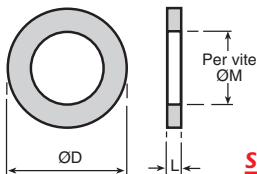
Acciaio o inox A2

SHW  
WM

- A norma DIN 125
- Materiali:  
Acciaio zincato  
Inox A2 303/304 (T° d'utilizzo: fino a +430°C)
- Confezione: la quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante

**Opzioni**

- Disponibile in inox 316 (A4)

Acciaio  
o inox**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	11+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Per vite filettatura ØM	ØD	L	N. di rondelle per conf.	Stock*	Prezzo unit. 1 a 5
<b>Acciaio</b>						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	✓	3,37 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	✓	2,53 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	✓	2,68 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✓	3,06 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	✓	2,53 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	✓	2,99 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✓	3,57 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✓	5,06 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	✓	8,07 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	✓	9,90 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	15,25 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	✓	17,25 €
<b>Inox A2</b>						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✓	11,49 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✓	19,24 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✓	3,00 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✓	6,08 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✓	8,40 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✓	19,97 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✓	13,56 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✓	33,45 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✓	28,44 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✓	34,31 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,08 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✓	48,04 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CF  
Perno folle, Standard - acciaio



RBGtc  
Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - gomma grigia



AZY\_SS  
Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox



HRV  
Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello



HTD8M\_30  
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa



SH3  
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



UCF\_PBT  
Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox, Polimero e inox



PLM-20SC  
Magnete cilindrico di fermo filettato, Magnete di fermo maschiato



LRM  
Dado cilindrico in bronzo, Bronzo - 1



BTC20\_10  
Tappo per tubo rettangolare,



MCLred  
Manicotto di riduzione, Cilindrico -



GAC  
Chiusura a leva con serratura, Bloccabile

## Prodotti correlati



VTH  
Vite a testa esagonale, Acciaio classe 8.8



SHN  
Dado esagonale - DIN934, Acciaio (Class 6|8)



VCMB  
Vite di giunzione metallo/legno, Acciaio



BOX-WM  
Rondella semplice - DIN125, Valigetta di rondelle acciaio