


1 filetto trapezoidale destro o sinistro SKM SKMLH

- Maschiatura a norma NFE 03.616
- Materiale:
Acciaio 11SMnPb37
- Dado lavorato
- Tolleranza maschiatura: 7H

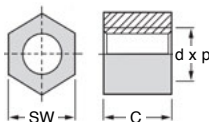

Utilizzi

- Per comandi manuali e per velocità di rotazione basse
- Si sconsiglia di utilizzare il contatto acciaio/acciaio per i movimenti motorizzati
- Per funzioni di serraggio o di bloccaggio
- Per ricevere carichi statici

SCONTI PER QTÀ A SCONTI PER QTÀ B

Qtà	1+	10+	20+	40+	Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta	Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød	Passo P	SW	C	Massa (kg)	Stock*	Prezzi unit. da 1 a 9	Prezzi unit. 20 a 39**
Filettatura inclinata a destra								
SKM102	10	2	17	15	0,022	✓	A 3,39 €	A 2,03 €
SKM123	12	3	19	18	0,032	✓	A 3,82 €	A 2,29 €
SKM143	14	3	22	21	0,049	✓	A 5,25 €	A 3,15 €
SKM164	16	4	24	24	0,065	✓	A 6,59 €	A 3,95 €
SKM184	18	4	27	27	0,091	✓	A 7,01 €	A 4,21 €
SKM204	20	4	30	30	0,124	✓	A 8,09 €	A 4,85 €
SKM225	22	5	30	33	0,125	✓	A 8,79 €	A 5,27 €
SKM245	24	5	36	36	0,219	✓	A 10,06 €	A 6,04 €
SKM285	28	5	41	42	0,318	✓	A 12,90 €	A 7,74 €
SKM306	30	6	46	45	0,445	✓	A 15,01 €	A 9,01 €
SKM326	32	6	50	48	0,567	✓	A 18,39 €	A 11,03 €
SKM366	36	6	55	54	0,708	✓	B 16,07 €	B Su richiesta
SKM407	40	7	60	60	0,893	✓	B 21,26 €	B Su richiesta
SKM447	44	7	65	66	1,538	-	B 34,69 €	B Su richiesta
SKM508	50	8	75	75	1,889	✓	B 69,71 €	B Su richiesta
SKM609	60	9	90	90	3,277	-	B 99,03 €	B Su richiesta
Filettatura inclinata a sinistra								
SKM102/LH	10	2	17	15	0,022	-	A 5,73 €	A 3,44 €
SKM123/LH	12	3	19	18	0,032	-	A 6,84 €	A 4,10 €
SKM143/LH	14	3	22	21	0,049	-	A 6,84 €	A 4,10 €
SKM164/LH	16	4	24	24	0,065	-	A 8,27 €	A 4,96 €
SKM184/LH	18	4	27	27	0,091	-	A 8,60 €	A 5,16 €
SKM204/LH	20	4	30	30	0,124	-	A 9,86 €	A 5,92 €
SKM225/LH	22	5	30	33	0,125	-	A 11,04 €	A 6,62 €
SKM245/LH	24	5	36	36	0,219	-	A 12,51 €	A 7,51 €
SKM285/LH	28	5	41	42	0,318	-	A 15,17 €	A 9,10 €
SKM306/LH	30	6	46	45	0,445	-	A 18,84 €	A 11,30 €
SKM326/LH	32	6	50	48	0,567	-	A 21,97 €	A 13,18 €
SKM366/LH	36	6	55	54	0,708	-	B 18,33 €	B Su richiesta
SKM407/LH	40	7	60	60	0,893	-	B 25,67 €	B Su richiesta
SKM447/LH	44	7	65	66	1,538	-	B 38,47 €	B Su richiesta
SKM508/LH	50	8	75	75	1,889	-	B 118,66 €	B Su richiesta
SKM609/LH	60	9	90	90	3,277	-	B 139,36 €	B Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

** vedere tabella sconti

Altri prodotti...



KSM

Dado cilindrico in acciaio, Acciaio - 1 filetto



RPCtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - Poliammide



LPCM

Leva con impugnatura cilindrica, Duroplast nero, leva in acciaio



T10_21_AL

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 all...



DFG

Ventosa, nitrile



BPH

Sfera portante a incastro cilindrico, Forte



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere



PARF110

Piede senza snodo, Piede snodato oscillante fissabile Ø110



VRC2

Staffa di bloccaggio 2 lati, 2 lati



UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Ghiera per stelo filettato del martinetto



DCG

Ventosa, silicone



DOMI30


Slitta di regolazione Domino 30, Slitta DOMILINE 30 con contatore e ...

Prodotti correlati



LFM

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto

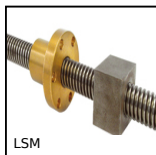


LSM

Vite trapezoidale inox 316L, Inox - 1 filetto



LFM

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto

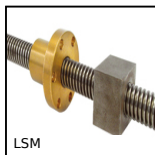

LSM

Vite trapezoidale inox 316L, Inox - 1 filetto