




- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°

Indicazione di coppia e di potenza Per 90 denti a 1000 giri/min.			
	INOX 304L	ottone	fibra
Nm	0,391	0,195	0,156
kW	0,041	0,021	0,016

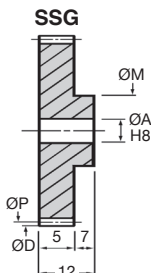

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
SSG0.5-12-304L	12	6	7	7	3	✓	Su richiesta
SSG0.5-15-304L	15	7,5	8,5	8,5	3	✓	
SSG0.5-16-304L	16	8	9	8,5	4	✓	
SSG0.5-18-304L	18	9	10	8,5	4	-	
SSG0.5-20-304L	20	10	11	8,5	4	✓	
SSG0.5-22-304L	22	11	12	8,5	4	-	
SSG0.5-24-304L	24	12	13	10	5	-	
SSG0.5-25-304L	25	12,5	13,5	10	5	-	
SSG0.5-26-304L	26	13	14	10	5	-	
SSG0.5-28-304L	28	14	15	10	5	-	
SSG0.5-30-304L	30	15	16	10	5	-	
SSG0.5-32-304L	32	16	17	10	5	-	
SSG0.5-36-304L	36	18	19	10	5	-	
SSG0.5-40-304L	40	20	21	10	5	✓	
SSG0.5-44-304L	44	22	23	10	5	-	
SSG0.5-48-304L	48	24	25	10	5	-	
SSG0.5-50-304L	50	25	26	12	6	✓	
SSG0.5-54-304L	54	27	28	12	6	-	
SSG0.5-56-304L	56	28	29	12	6	-	
SSG0.5-60-304L	60	30	31	12	6	✓	
SSG0.5-64-304L	64	32	33	12	6	-	
SSG0.5-70-304L	70	35	36	12	6	-	
SSG0.5-80-304L	80	40	41	12	6	✓	
↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione							
SSG0.5-278-304L	278	139	140	Dimensioni: contattateci			


Modulo 1,0

Inox 304L



- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°

Indicazione di coppia e di potenza		
Per 50 denti a 1000 giri/min.		
	INOX 304L	ottone
Nm	2,600	1,250
kW	0,254	0,134

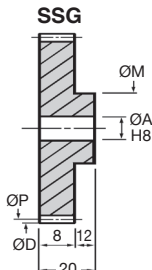

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12%		Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
SSG1-12-304L	12	12	14	14	6	✓	Su richiesta
SSG1-15-304L	15	15	17	12	8	✓	
SSG1-16-304L	16	16	18	12	8	✓	
SSG1-18-304L	18	18	20	15	8	✓	
SSG1-20-304L	20	20	22	15	8	✓	
SSG1-22-304L	22	22	24	15	8	✓	
SSG1-24-304L	24	24	26	15	8	✓	
SSG1-25-304L	25	25	27	15	8	✓	
SSG1-26-304L	26	26	28	15	8	✓	
SSG1-28-304L	28	28	30	15	8	-	
SSG1-30-304L	30	30	32	20	8	✓	
SSG1-32-304L	32	32	34	20	8	-	
SSG1-36-304L	36	36	38	20	8	-	
SSG1-40-304L	40	40	42	20	8	✓	
SSG1-44-304L	44	44	46	20	8	-	
SSG1-48-304L	48	48	50	20	8	-	
SSG1-50-304L	50	50	52	30	10	✓	
SSG1-54-304L	54	54	56	30	10	-	
SSG1-56-304L	56	56	58	30	10	-	
SSG1-60-304L	60	60	62	30	10	✓	
SSG1-64-304L	64	64	66	30	10	-	
SSG1-66-304L	66	66	68	30	10	-	
SSG1-70-304L	70	70	72	30	10	-	
<p>↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione</p> <p>SSG1-590-304L 590 590 592 Dimensioni: contattateci</p>							

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Inox 304L

Modulo 1,5



- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°

Indicazione di coppia e di potenza Per 50 denti a 1000 giri/mn.		
	INOX 304L	<i>ottone</i>
Nm	8,88	<i>4,44</i>
kW	0,93	<i>0,46</i>

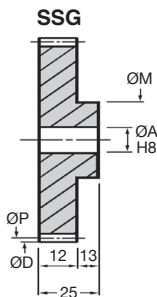

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
SSG1.5-12-304L	12	18	21	14	8	✓	Su richiesta
SSG1.5-15-304L	15	22,5	25,5	18	8	✓	
SSG1.5-16-304L	16	24	27	20	10	✓	
SSG1.5-18-304L	18	27	30	20	10	-	
SSG1.5-20-304L	20	30	33	20	10	✓	
SSG1.5-22-304L	22	33	36	20	10	-	
SSG1.5-24-304L	24	36	39	25	10	-	
SSG1.5-30-304L	30	45	48	25	10	✓	
SSG1.5-32-304L	32	48	51	25	10	-	
SSG1.5-36-304L	36	54	57	30	15	-	
SSG1.5-40-304L	40	60	63	40	15	-	
SSG1.5-44-304L	44	66	69	40	15	-	
SSG1.5-46-304L	46	69	72	40	15	-	
SSG1.5-48-304L	48	72	75	40	15	-	
SSG1.5-50-304L	50	75	78	40	15	-	
SSG1.5-54-304L	54	81	84	40	15	-	
SSG1.5-56-304L	56	84	87	40	15	-	
SSG1.5-60-304L	60	90	93	40	15	-	
SSG1.5-64-304L	64	96	99	40	15	-	
SSG1.5-66-304L	66	99	102	40	15	-	
SSG1.5-70-304L	70	105	108	40	15	-	
↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione							
SSG1.5-298-304L	298	447	450	Dimensioni: contattateci			

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Modulo 2,0

Inox 304L



- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°

Indicazione di coppia e di potenza Per 50 denti a 1000 giri/min.		
	INOX 304L	<i>ottone</i>
Nm	25	<i>12,50</i>
kW	2,61	<i>1,32</i>

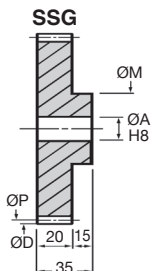

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc. Prezzo	-12%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
SSG2-12-304L	12	24	28	28	12	✓	Su richiesta
SSG2-15-304L	15	30	34	25	15	-	
SSG2-16-304L	16	32	36	25	15	✓	
SSG2-18-304L	18	36	40	30	15	-	
SSG2-20-304L	20	40	44	30	15	✓	
SSG2-22-304L	22	44	48	35	15	-	
SSG2-24-304L	24	48	52	35	15	✓	
SSG2-30-304L	30	60	64	40	20	✓	
SSG2-32-304L	32	64	68	40	20	-	
SSG2-36-304L	36	72	76	50	20	-	
SSG2-40-304L	40	80	84	50	20	-	
SSG2-44-304L	44	88	92	50	20	-	
SSG2-46-304L	46	92	96	50	20	-	
SSG2-48-304L	48	96	100	50	20	-	
SSG2-50-304L	50	100	104	50	20	-	
SSG2-54-304L	54	108	112	50	20	-	
SSG2-56-304L	56	112	116	50	20	-	
SSG2-60-304L	60	120	124	50	20	-	
SSG2-64-304L	64	128	132	50	20	-	
SSG2-66-304L	66	132	136	50	20	-	
SSG2-70-304L	70	140	144	50	20	-	
↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione							
SSG2-290-304L	290	580	584	Dimensioni : contattateci			

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PV1R
Braccio portaventosa orientabile, Serraggio standard



ACM_AZ
Aggancio per tirante chiusura in gomma, Aggancio



PPD
Pistoncino a molla, Per lamiera



MFB
Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo - con vite a pressione



HTD14M_85
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa




MHSC
Giunto flessibile a disco semplice, Disco semplice



ACL-PL
Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 86x86 mm



PSG05
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato

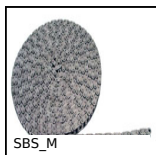

SBS_M
Catena semplice al metro, Inox



BOXdhx
Box kit di spine filettate DIN979D, Box kit - estraibile DIN




VRC1
Staffa di bloccaggio 1 lato, 1 lato



CHAPAMss
Cerniera a testa piatta a saldare, Inox o Alluminio

Prodotti correlati

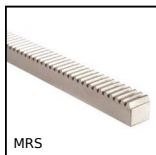

MRS
Cremagliera sezione metrica, Inox



TRMSS
Cremagliera a sezione circolare, Inox - modulo 1-5